
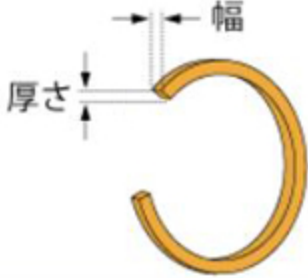


標準バンドの寸法と本数

※この標準規格は標準バンド(アメ色)のものです。

※100g当りの本数は平均値で表示されていますので、ご了承下さい。

※色物バンド・特殊バンドの100g当りの本数はこの表とは異なります。

呼称	測定方法	
内径(mm)		ゴムバンドの円の内側の直径をいう。
折径(mm)		ゴムバンドを図のように折り、そのA⇔B間の長さをいう。
切幅(mm)		ゴムバンドの幅をいう。
厚さ(mm)		ゴムバンドの肉厚をいう。