


EA628XD-3-12 金剛打ちロープ

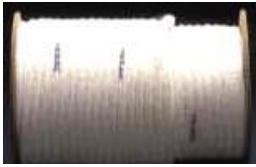

《用途》

- 国旗・社旗の掲揚に、鯉のぼりの掲揚ロープに
- “海”ヨットのセーリング、魚釣……キャンプに
- “山”登山に…山林作業に
- トラック用、バイク用ロープに

《特性》

- 耐久性が抜群
- 手触りがよく、使いやすい
- 強い、張力が大きい
- 耐久性が良く、濡れても強度がおちない



山登りに

品番	サイズ (太さ×長さ)	引張り強度
EA628XD-3	3mm × 220m	0. 78kN
EA628XD-4	4mm × 145m	1. 18kN
EA628XD-5	5mm × 95m	1. 48kN
EA628XD-6	6mm × 65m	2. 11kN
EA628XD-7	7mm × 50m	2. 55kN
EA628XD-8	8mm × 35m	3. 24kN
EA628XD-9	9mm × 100m	3. 93kN
EA628XD-10	10mm × 80m	4. 91kN
EA628XD-12	12mm × 60m	6. 86kN



国旗・社旗の掲揚

(参考)

クレモナ(商標名)

材質:クレモナS(ビニロン+ポリエステル)

比重 1. 30(水に沈みます。)

耐薬品性 △

耐寒性 ○

耐紫外線 ◎

耐水性 △

特徴:触感が綿糸に似ていて扱いやすいが水に濡れて乾燥を繰り返すと固くなります。

耐熱性 :200℃以上で収縮し始め
220～230℃で軟化する。
軟化収縮しながら徐々に
燃焼する。