


# EA628Z-6~-12 ロープキャッチャー

※全て廃番となりました。

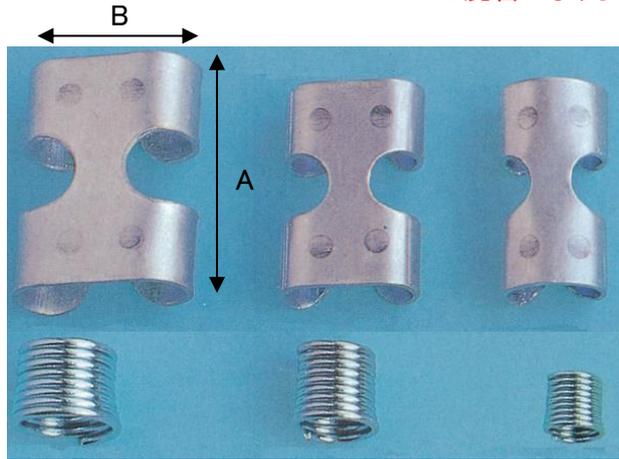

-12

-9

-6




使用例

品番	A	B	使用ローブ径
EA628Z-6	38	15.2	4~6
EA628Z-9	40	21.5	7~9
EA628Z-12	43	27	10~12

(単位:mm)

\*AとBは実寸値です。多少誤差があります

- ワイヤー、ロープの端末処理に
- 材質 スチール(ユニクロメッキ)
- 2個入り

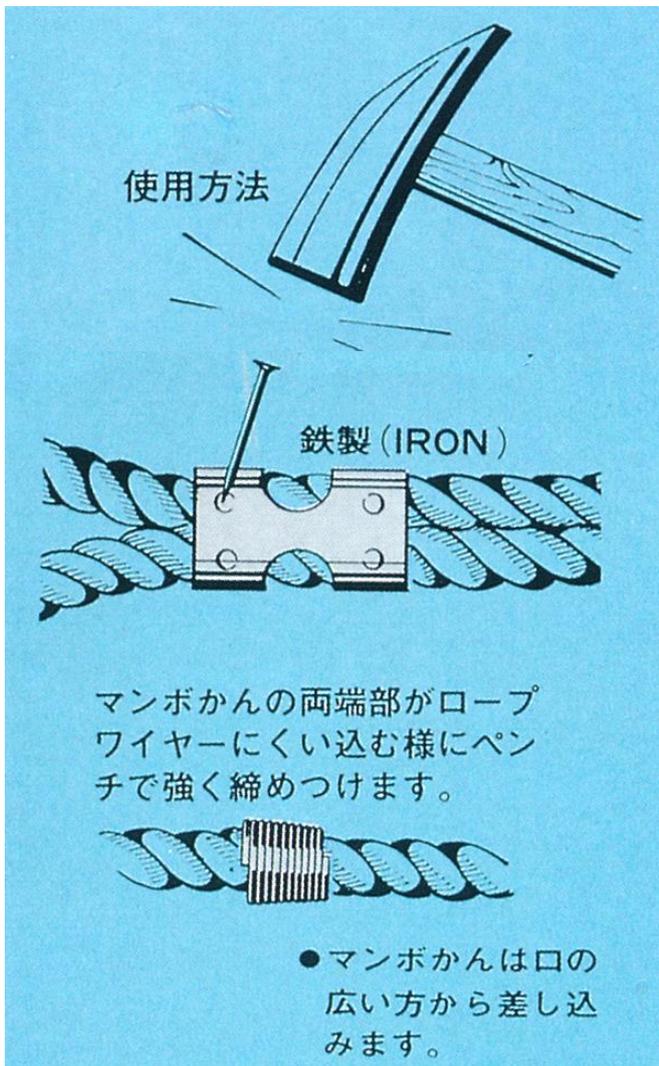

使用方法

鉄製 (IRON)

マンボかんの両端部がロープワイヤーに食い込む様にペンチで強く締めつけます。

- マンボかんは口の広い方から差し込みます。

1. キャッチャーを強く叩いてかします。
2. 釘などの尖った物でキャッチャーのへこんでいる部分を叩いてさらにかします。
3. へこんでいる部分が押し出され抜け止めになります。