

ぎ ぼ く く い 擬木杭

「万能杭」をさらにグレードアップさせた商品です。
外観は木肌調の仕上がりで、
お庭やエクステリア等の造作に向いています。
色はダークブラウンとベージュの
2色からお選び頂けます。



ダークブラウン




ベージュ



特注穴加工



切断加工

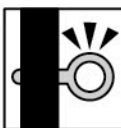


耳付加工



EA628ZV-11

品番	G-5506DB-A	品番	G-5506DB-N	1本重量	約1.1kg
品名	擬木杭55×600mm穴あり ダークブラウン	品名	擬木杭55×600mm穴なし ダークブラウン	標準穴径	13mm
JAN	4942088001479	JAN	4942088003350		

品番	G-5506BE-A	品番	G-5506BE-N	1本重量	約1.1kg
品名	擬木杭55×600mm穴あり ベージュ	品名	擬木杭55×600mm穴なし ベージュ	標準穴径	13mm
JAN	4942088001516	JAN	4942088003275		

 

EA628ZV-12

品番	G-5509DB-A	品番	G-5509DB-N	1本重量	約1.5kg
品名	擬木杭55×900mm穴あり ダークブラウン	品名	擬木杭55×900mm穴なし ダークブラウン	標準穴径	13mm
JAN	4942088001486	JAN	4942088003367		

品番	G-5509BE-A	品番	G-5509BE-N	1本重量	約1.5kg
品名	擬木杭55×900mm穴あり ベージュ	品名	擬木杭55×900mm穴なし ベージュ	標準穴径	13mm
JAN	4942088001523	JAN	4942088003282		



品番	G-6012DB-A	品番	G-6012DB-N	1本重量	約2.7kg
品名	擬木杭60×1200mm穴あり ダークブラウン	品名	擬木杭60×1200mm穴なし ダークブラウン	標準穴径	13mm
JAN	4942088001493	JAN	4942088003374		

品番	G-6012BE-A	品番	G-6012BE-N	1本重量	約2.7kg
品名	擬木杭60×1200mm穴あり ベージュ	品名	擬木杭60×1200mm穴なし ベージュ	標準穴径	13mm
JAN	4942088001530	JAN	4942088003299		



品番	G-6015DB-A	品番	G-6015DB-N	1本重量	約3.3kg
品名	擬木杭60×1500mm穴あり ダークブラウン	品名	擬木杭60×1500mm穴なし ダークブラウン	標準穴径	13mm
JAN	4942088001509	JAN	4942088003381		

品番	G-6015BE-A	品番	G-6015BE-N	1本重量	約3.3kg
品名	擬木杭60×1500mm穴あり ベージュ	品名	擬木杭60×1500mm穴なし ベージュ	標準穴径	13mm
JAN	4942088001547	JAN	4942088003305		