

ぎ ぼ く く い

80φ擬木杭


太さ 80φの径を採用し、
強度とデザイン性を両立させた商品です。
外観は「擬木杭」よりもナチュラルで、
周囲の景観を引き立てます。
クオリティーを追求される方はこちらをお薦めします。



特注穴加工



切断加工

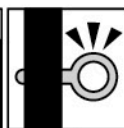

耳付加工



EA628ZV-31

品番	G-8009DB-A	品番	G-8009DB-N	1本重量	約3.1kg
品名	80φ擬木杭80×900mm 穴ありダークブラウン	品名	80φ擬木杭80×900mm 穴なしダークブラウン	標準穴径	15mm
JAN	4942088001745	JAN	4942088003398		

品番	G-8009BE-A	品番	G-8009BE-N	1本重量	約3.1kg
品名	80φ擬木杭80×900mm 穴ありベージュ	品名	80φ擬木杭80×900mm 穴なしベージュ	標準穴径	15mm
JAN	4942088001783	JAN	4942088003312		



EA628ZV-32

品番	G-8012DB-A	品番	G-8012DB-N	1本重量	約4.4kg
品名	80φ擬木杭80×1200mm 穴ありダークブラウン	品名	80φ擬木杭80×1200mm 穴なしダークブラウン	標準穴径	15mm
JAN	4942088001752	JAN	4942088003404		

品番	G-8012BE-A	品番	G-8012BE-N	1本重量	約4.4kg
品名	80φ擬木杭80×1200mm 穴ありベージュ	品名	80φ擬木杭80×1200mm 穴なしベージュ	標準穴径	15mm
JAN	4942088001790	JAN	4942088003329		



EA628ZV-33

品番	G-8015DB-A	品番	G-8015DB-N	1本重量	約5.7kg
品名	80φ擬木杭80×1500mm 穴ありダークブラウン	品名	80φ擬木杭80×1500mm 穴なしダークブラウン	標準穴径	15mm
JAN	4942088001769	JAN	4942088003411		

品番	G-8015BE-A	品番	G-8015BE-N	1本重量	約5.7kg
品名	80φ擬木杭80×1500mm 穴ありベージュ	品名	80φ擬木杭80×1500mm 穴なしベージュ	標準穴径	15mm
JAN	4942088001806	JAN	4942088003336		



EA628ZV-34

品番	G-8018DB-A	品番	G-8018DB-N	1本重量	約7.1kg
品名	80φ擬木杭80×1800mm 穴ありダークブラウン	品名	80φ擬木杭80×1800mm 穴なしダークブラウン	標準穴径	15mm
JAN	4942088001776	JAN	4942088003428		

品番	G-8018BE-A	品番	G-8018BE-N	1本重量	約7.1kg
品名	80φ擬木杭80×1800mm 穴ありベージュ	品名	80φ擬木杭80×1800mm 穴なしベージュ	標準穴径	15mm
JAN	4942088001813	JAN	4942088003343		



ダークブラウン



ベージュ



▼G-8009DB-A

▼G-8009BE-A

▼G-8012DB-A

▼G-8012BE-A

▼G-8015DB-A

▼G-8015BE-A

▼G-8018DB-A

▼G-8018BE-A