

ぎ ぼ く く い 100φ擬木杭

公園など公共事業でも採用されている

造園・土木業者様向けの商品です。


穴あけ・鋸引き・ビス打ち等、木材と同じように
お取り扱い頂ける上に腐食・劣化・虫害の心配がなく、
抜群の耐久性を誇ります。色はダークブラウンのみです。



特注穴加工



切断加工

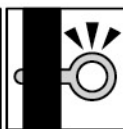

耳付加工



▼G-1005-N

▼G-1007-N

▼G-1010-N

▼G-1012-N

▼G-1015-N

▼G-1018-N

EA628ZV-51

品番	G-1005-A	品番	G-1005-N	1本重量	約2.8kg
品名	100φ擬木杭 100×500mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×500mm穴なし	標準穴径	15mm
JAN	4942088002353	JAN	4942088003435		



EA628ZV-52

品番	G-1007-A	品番	G-1007-N	1本重量	約4.3kg
品名	100φ擬木杭 100×750mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×750mm穴なし	標準穴径	15mm
JAN	4942088002360	JAN	4942088003442		



EA628ZV-53

品番	G-1010-A	品番	G-1010-N	1本重量	約5.8kg
品名	100φ擬木杭 100×1000mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×1000mm穴なし	標準穴径	15mm
JAN	4942088002377	JAN	4942088003459		




EA628ZV-54

品番	G-1012-A	品番	G-1012-N	1本重量	約7.0kg
品名	100φ擬木杭 100×1200mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×1200mm穴なし	標準穴径	15mm
JAN	4942088002384	JAN	4942088003466		



EA628ZV-55

品番	G-1015-A	品番	G-1015-N	1本重量	約9.0kg
品名	100φ擬木杭 100×1500mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×1500mm穴なし	標準穴径	15mm
JAN	4942088002391	JAN	4942088003473		

 

EA628ZV-56

品番	G-1018-A	品番	G-1018-N	1本重量	約10.7kg
品名	100φ擬木杭 100×1800mm穴あり	品名	100φ擬木杭 100×1800mm穴なし	標準穴径	15mm
JAN	4942088002407	JAN	4942088003480		

