

ぎ ぼ く ま る た

100φ擬木丸太

100φ擬木杭と同じデザインの丸太（剣先無し）になります。他のサイズの杭と組み合わせて土留めや階段など幅広い用途にご利用頂けます。色はダークブラウンのみです。



▼M-1005



▼M-1007



▼M-1010



▼M-1012



▼M-1015




▼M-1018



特注穴加工



切断加工

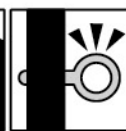

耳付加工

500m/m 100φ

EA628ZW-61

品番	M-1005	1本重量	約3.4kg
品名	100φ擬木丸太 100×500mm		
JAN	4942088002414		

750m/m 100φ

EA628ZW-62

品番	M-1007	1本重量	約4.9kg
品名	100φ擬木丸太 100×750mm		
JAN	4942088002421		

1000m/m 100φ

EA628ZW-63

品番	M-1010	1本重量	約6.3kg
品名	100φ擬木丸太 100×1000mm		
JAN	4942088002438		

1200m/m 100φ

EA628ZW-64

品番	M-1012	1本重量	約7.5kg
品名	100φ擬木丸太 100×1200mm		
JAN	4942088002445		

1500m/m 100φ

EA628ZW-65

品番	M-1015	1本重量	約9.5kg
品名	100φ擬木丸太 100×1500mm		
JAN	4942088002452		

1800m/m 100φ

EA628ZW-66

品番	M-1018	1本重量	約11.5kg
品名	100φ擬木丸太 100×1800mm		
JAN	4942088002469		