


EW-S300

電源のない所でも作業可能
逆転防止機能付だから安全
案内リング付で作業性抜群

10136

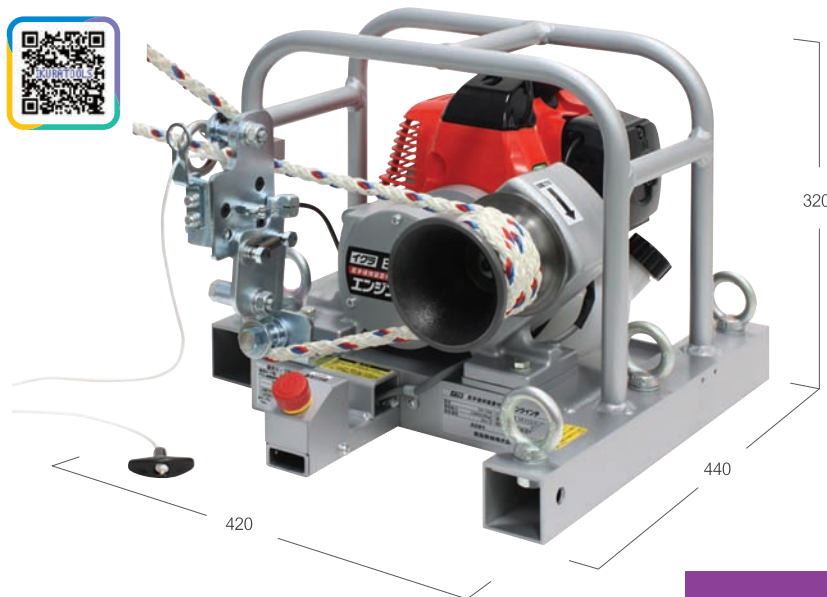


18kg

●仕様

形式	2サイクルエンジン	燃料	混合油 (0.92)
排気量	47cm ³ (CC)	ロープ径	直径10mm~14mm
巻取能力	2.94kN (300kgf)	JANコード	49 92873 04970 4
巻取速度	26m/分	外形寸法	W440×L420×H320mm



尻手保持装置 (逆送防止機構)

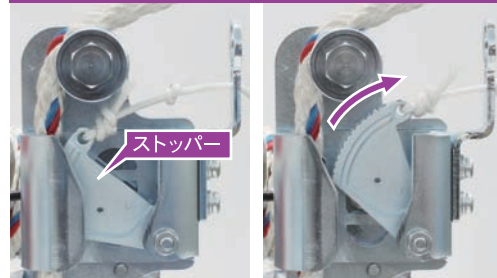

手からロープが緩んでも
ストッパーが作動し
荷物の落下を防ぎます。

作動したストッパーを
簡単に解除し、ロープを
緩めることができます。

エンジン
ウインチ
使用上の注意

エンジンウインチの運転は、下記の特別教育修了者が行ってください。

適用法規	安全衛生規則第36条 動力により駆動される巻き上げ機の特別教育の実施
参考書	ウインチ運転者必携
発行	建設業労働災害防止協会等