


EA631G-1~EA631G-5共通取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

- 当製品は建築物内のケーブルを設置するものです。
ローラーシステムは設置も組み立ても簡単です。
ほとんどのIビーム、Cチャンネルタイプに設置します。


○仕様

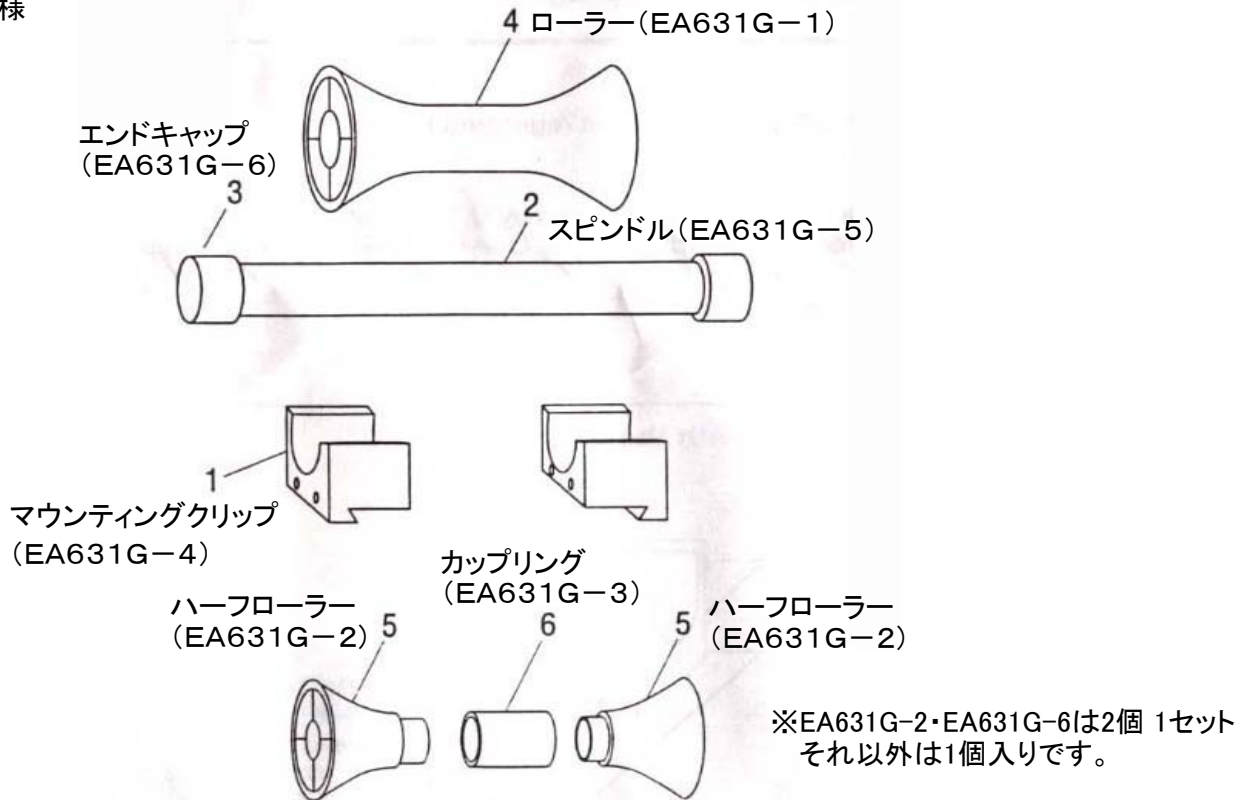

○ 取付


with the J-Hooks

図のようにトレーを
設置して蝶ネジで
締めて固定します。

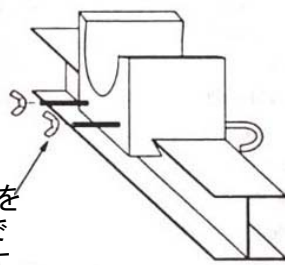


Mounting with the Carriage Bolt

8mmの穴を開ます。
付属のネジで固定
してください。

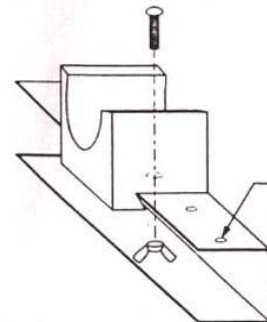

スチール製チューブ


着脱を簡単にするために、
チューブはトレーから
最低75mmほど出すように
設置してください。

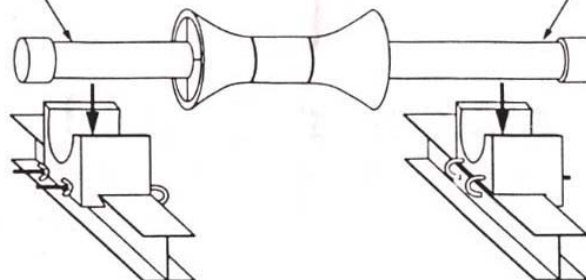

注意:ケーブルを設置する際はケーブル引き用潤滑油をスピンドルに加えてください。


○ お勧めとして

- ・延長ローラーを組み立てる時は塩ビ管用接着剤をカップリングに塗布する事をお勧めします。
- ・もし、ローラーにかかる圧力が455N(45kg)を超える時は図のようなネジ(1/4")とナットでローラーを固定する事をお勧めします。(ネジ、ナットは付属せず)

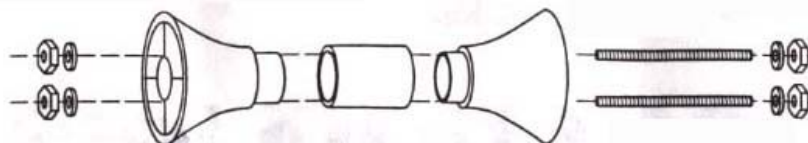

- ・ローラーの最大設置間隔は3m以内です。
ケーブルの重量が1mにつき3kgを超える時はローラーの間隔は2mくらいにしてください。

○使用例

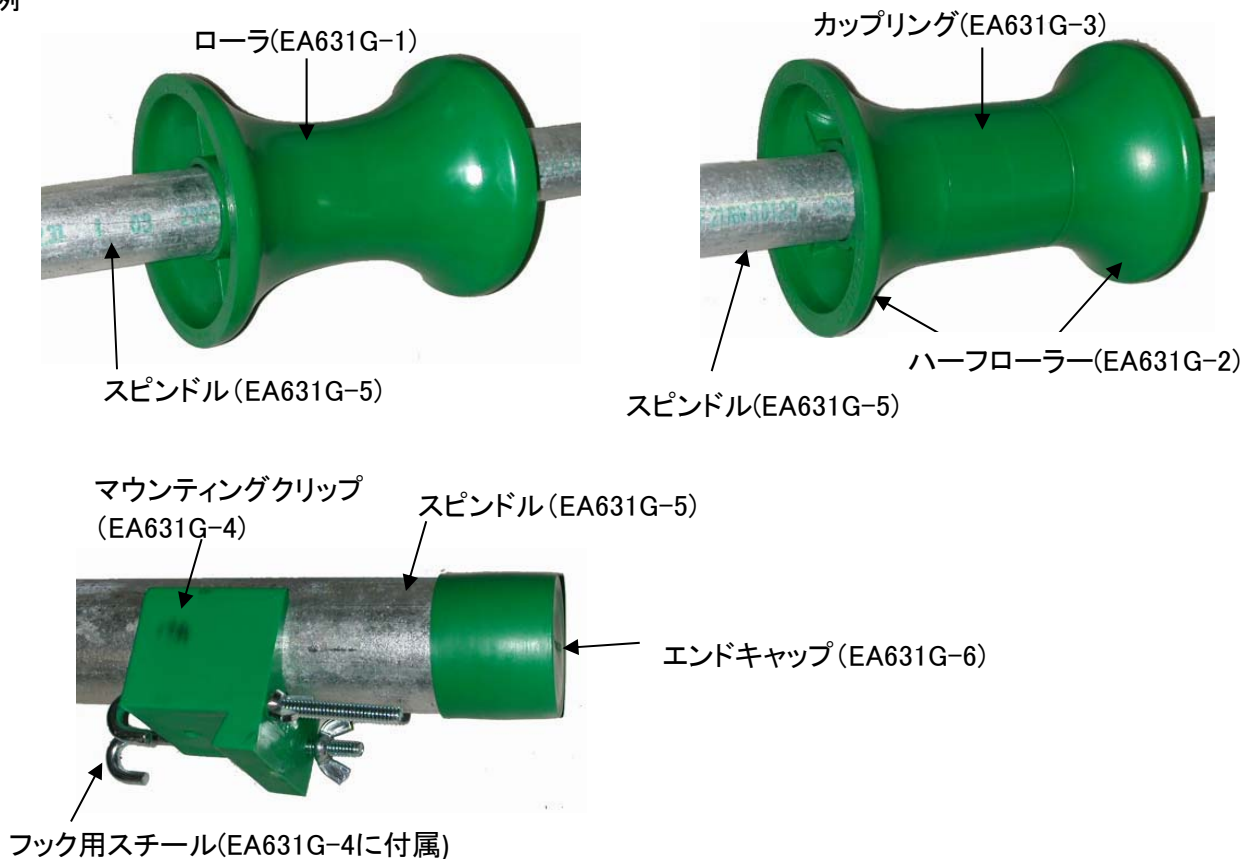

株式会社 エスコ
本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06)6532-6226 FAX (06)6541-0929