

**EA632AD-1**  
(ブレーキ付電線リール)

- スチール製
- サイズ 232X500X515(H)mm
- 重量 6.3kg
- リール径  $\phi$  450mm
- リール内径  $\phi$  160×80~125mm

○ 使用可能電線

IV	1.25~5.5mm <sup>2</sup> (300m)
VVF	1.6mmX2心・3心 (100m)
	2.0mmX2心・3心 (100m)
	2.6mmX2心・3心 (100m)

(正面)





(側面)



(分解状態)

(上面)

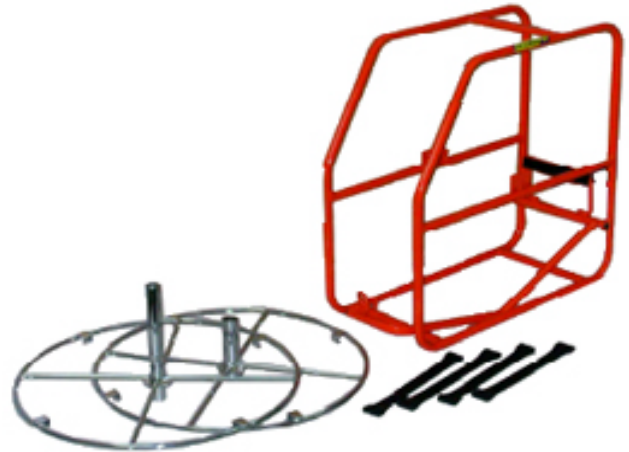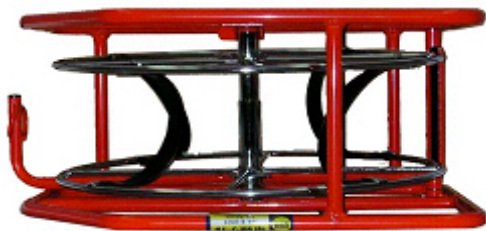


自動ブレーキ機構付のため、電線がはみ出たり、ネジレ、もつれたりすることがなく最後まできれいに使用出来ます。

★くい込まない……ゴムベルトで電線の内径をたえず外に広げているため、くい込まず最後まできれいに使えます。


★もつれない……作業をやめるとリールにブレーキがかかり電線がたるみません。

★ネジれない……電線の束の外周より繰り出すため、ネジれません。


### 使用説明

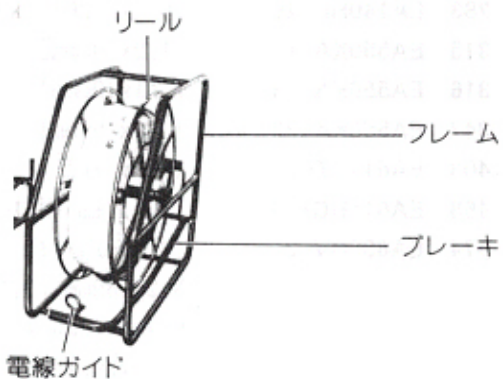


- 1 電線は包装したままリールの上のせる。

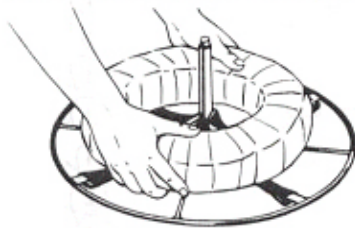

- 2 電線をゴムベルトでリールに固定し、包装をとる。

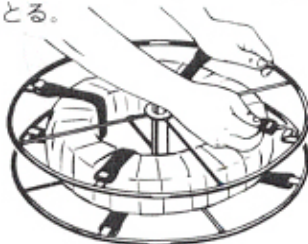

- 3 電線は必ずリールの上から繰り出すように、フレームにセットし、電線ガイドに通して下さい。

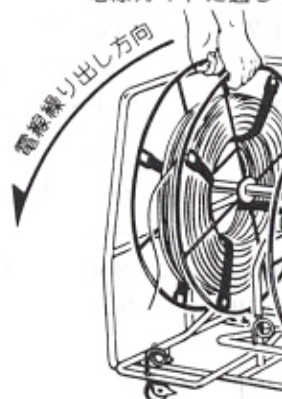

- ★注、1) VVFはリールの下から繰り出して下さい。  
2) 電線の内径が260mm以上のものには適用出来ないことがあります。