


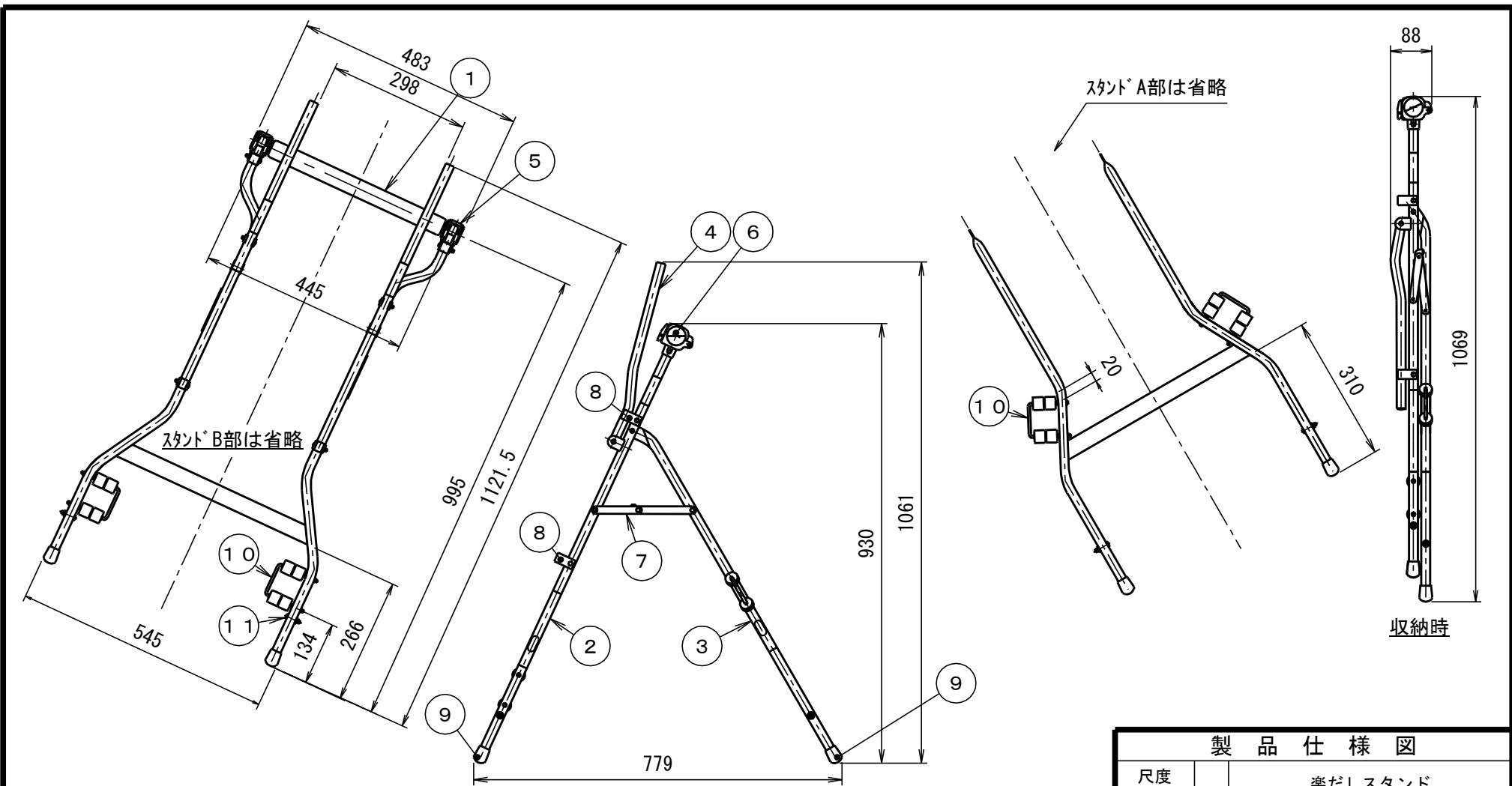

6	ボビン	PC	2						
5	ホルダ	PC	2		11	十字穴付なべ小ねじ	SWCH	4	M6 光沢加メートめっき
4	サイドガード	STKM	2	光沢加メートめっき	10	配管ガイド	PA	4	
3	スタンドB	STKM	1	光沢加メートめっき	9	フットキャップ	NBR	4	
2	スタンドA	STKM	1	光沢加メートめっき	8	パイプクリップ	PA	4	
1	ローラー	SPCC	1		7	アーム	SPCC	2	光沢加メートめっき
符号	名 称	材 質	個 数	備 考	符号	名 称	材 質	個 数	備 考

製 品 仕 様 図			
尺度	品 名	楽だしスタンド	
1 / 12		RDS-1	
第三角法	図 番	DK14471G 	
未来工業株式会社			