


EA632AD-4 [ブレーキ付]電線リール

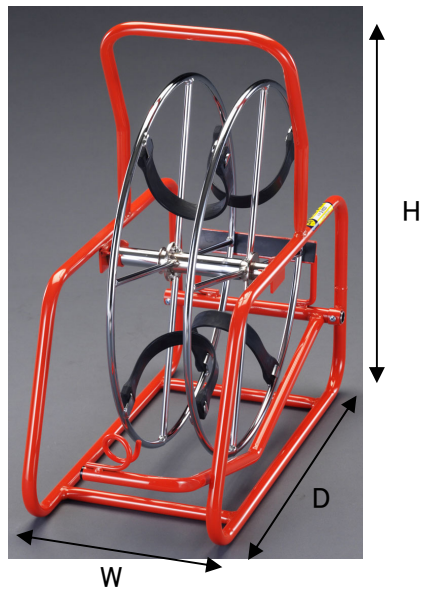

<仕様>

- フレームサイズ…232(W)×500(D)×530(H)mm
- リール内径… ϕ 160×80~125mm
- リール径… ϕ 450mm
- フレーム・リール材質…スチール
- 適応電線(例)…IV線:1.25~5.5mm²(300m)
VVF線:1.6mm×2心・3心(100m)
2.0mm×2心・3心(100m)
2.6mm×2心・3心(100m)
- 重量…5.5kg

<特徴>

- ゴムベルトで電線の内径をたえず外側に広げているので電線がくい込むことはありません。
- 作業をやめると自動でブレーキがかかり、電線がたるみません。
- 電線束の外周より電線を繰り出すのでねじれません。