

プーリーにんぐ


φ6~8ロープ用
が仲間入り!



ネット/シートの吊り金具
取り付けかんたん
スムーズに移動できます




■ φ8用 ステン

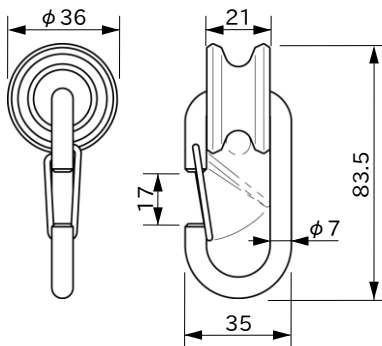

仕 様

EA638AR-21

■ 鉄/ステン

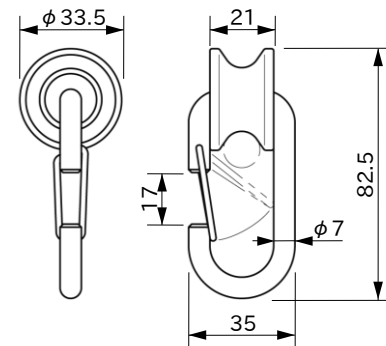

EA638AR-22

名 称	φ8用 ステン	鉄	ステン
型 式	HJP-7MS	HJP-7	HJP-7S
摘要ロープ径	φ6~8	φ10~12	
本 体	SUS304(パレル研磨)	SWRM(クロメートメッキ)	SUS304(パレル研磨)
スプリングゲート	SUS304(パレル研磨)		
プ ー リ ー	PP(緑)	PP(青)	PP(黒)
許 容 荷 重	30kg	20kg	30kg
質 量	54g	53g	
JANコード	4990870 444805	4990870 445703	4990870 444706
単 価			
カートン入数	10入×10		

※このカタログの記載内容は、製品改良のため予告なく変更することがあります。 11501

株式会社 伊藤製作所

〒959-1145 新潟県三条市福島新田丙2401

TEL 0256-41-1230 FAX 0256-41-1231

<https://www.ito123.com>

総合カタログはホームページよりご請求ください。

販売店