


フックアイボルト (PAT.)

Eye Bolt Hook type

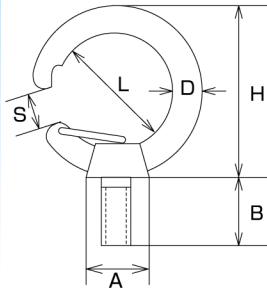

〈ミリネジ〉 Metric Thread 材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	L	H	B	S	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重		EA品番	コード No.
									(kgf)	(kN)		
IBH-6M	6	25	37	15	8	15	M-6	25	20	0.20	EA638BU-6	752
IBH-8M	8	33	49	20	9	19	M-8	55	30	0.29	EA638BU-8	753
IBH-10M	10	40	59	25	12	24	M-10	105	40	0.39	EA638BU-10	754