

分類コード 061A2 (9、60~80) / 061A3 (8、10~50)


環境・
産業資材緑化・
街路資材河川・
法面資材ワイヤロープ
繊維ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

JIS鍛造KTグリップ JIS B 2809-2009

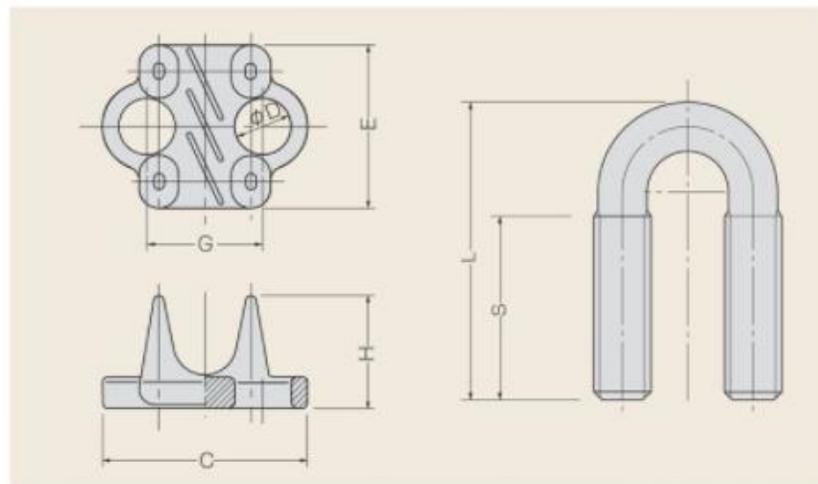

ねじ

規格サイズコード	呼び	本体				Uボルト・ナット			重量 (g)	
		C	E	G	H	ねじ径	L	S		
生地	ドブメッキ									
A06	D06	6	30	24.5	14	16	M6	35	20	47
A08	D08	8	36	31	18	19	8	40	20	80
A09	D09	●9	41	29	22	19	10	46	24	112
A10	D10	10	45	35	22	23	10	50	28	150
A12	D12	12	51	39	26	27	12	60	35	220
A14	D14	14	53	45	28	31	12	65	40	260
A16	D16	16	60	48	32	35	14	75	45	380
A18	D18	18	62	53	34	37	14	80	50	450
A22	D22	20-22	78	62	44	43	18	100	60	800
A25	D25	24-25	86	68	48	47	20	110	65	1100
A28	D28	26-28	94	75	54	53	22	120	70	1500
A32	D32	30-32	98	79	58	58	22	130	75	1600
A38	D38	33-38	120	93	70	65	27	150	85	2800
A45	D45	40-45	136	100	80	72	30	175	95	4400
A50	D50	47-50	150	115	89	81	33	195	100	6100
A60	D60	●53-60	170	128	101	96	36	240	125	8900
A70	D70	●63-70	191	142	116	105	39	270	130	10900
A80	D80	●73-80	212	158	128	114	42	300	150	14600

※●はJIS規格にはありません。当社開発品となります。

※6~12は内袋(小分け)梱包となっています。

EA638CM-106
EA638CM-108
EA638CM-109
EA638CM-110
EA638CM-112
EA638CM-114
EA638CM-116
EA638CM-118
EA638CM-122
EA638CM-125
EA638CM-128
EA638CM-132
EA638CM-138
EA638CM-145