


2.0トン～9.5トン

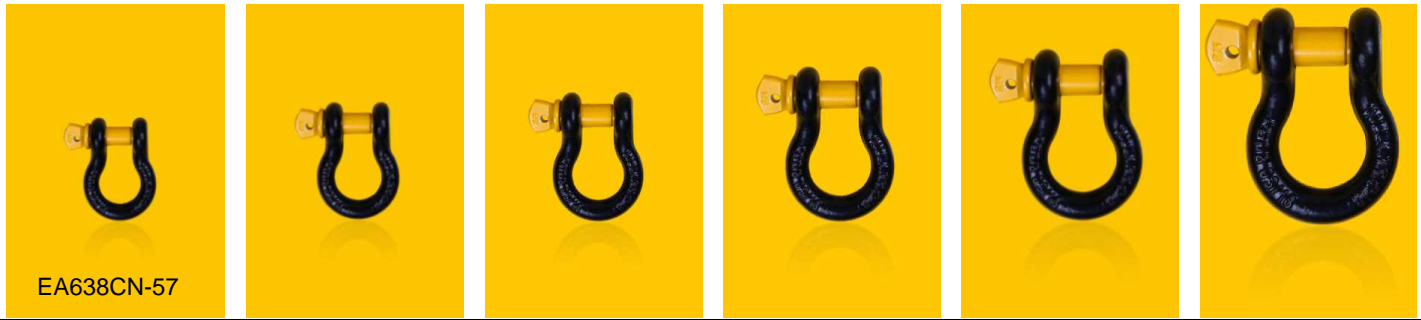

| | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 使用荷重 | 2.0トン | 3.2トン | 4.7トン | 6.5トン | 8.5トン | 9.5トン |
| 商品コード | A0013T | A0016T | A0019T | A0022T | A0025T | A0028T |
| 重量 | 0.29kg | 0.63kg | 1.02kg | 1.53kg | 2.30kg | 3.09kg |
| 材質 | 本体：S45C／ピン：クロモリ／Mネジ、3mm太ピン | | | | | |
| d | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 28mm |
| D | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 28mm | 32mm |
| W | 21mm | 27mm | 32mm | 37mm | 43mm | 46mm |
| B | 33mm | 43mm | 51mm | 58mm | 68mm | 74mm |
| L | 48mm | 61mm | 72mm | 84mm | 95mm | 108mm |
| e | 33mm | 40mm | 48mm | 54mm | 61mm | 67mm |
| 破断荷重 | 6倍 | | | | | |

12.0トン～55.0トン



EA638CN-57

| | | | | | | |
|-------|----------------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| 使用荷重 | 12.0トン | 13.5トン | 17.0トン | 25.0トン | 35.0トン | 55.0トン |
| 商品コード | A0032T | A0035T | A0038T | A0044T | A0051T | A0063T |
| 重量 | 4.31kg | 6.10kg | 7.80kg | 12.60kg | 20.40kg | 38.90kg |
| 材質 | 本体：S45C／ピン：クロモリ／Mネジ、3mm太ピン | | | | | |
| d | 32mm | 35mm | 38mm | 47mm | 53mm | 66mm |
| D | 35mm | 38mm | 41mm | 51mm | 57mm | 70mm |
| W | 52mm | 57mm | 60mm | 73mm | 82mm | 103mm |
| B | 83mm | 92mm | 99mm | 127mm | 146mm | 180mm |
| L | 119mm | 133mm | 146mm | 178mm | 197mm | 257mm |
| e | 76mm | 84mm | 92mm | 106mm | 122mm | 149mm |
| 破断荷重 | 6倍 | | | | | |