


パイプ用Sカン(鉄製・ステンレス製)




- キッチンまわりで突っぱりポール等と組み合わせての使用も可能。
- 細径タイプはひも・ロープ・ワイヤーなどと組み合わせて様々な用途で使う事ができます。

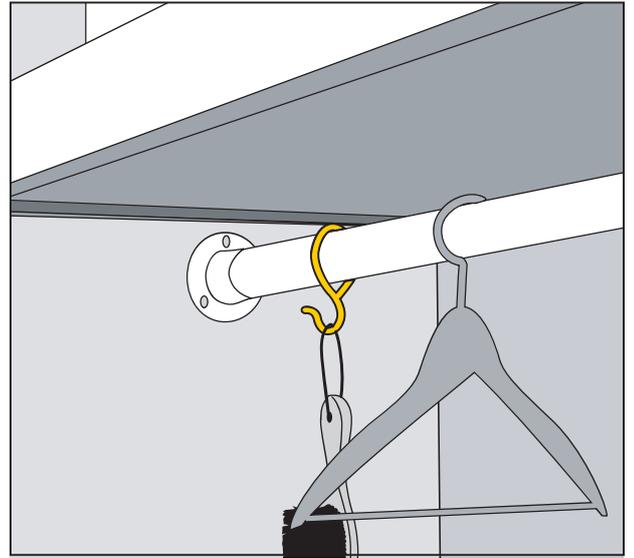

ハンガーパイプと組み合わせて小物掛けに最適。

【寸法図】

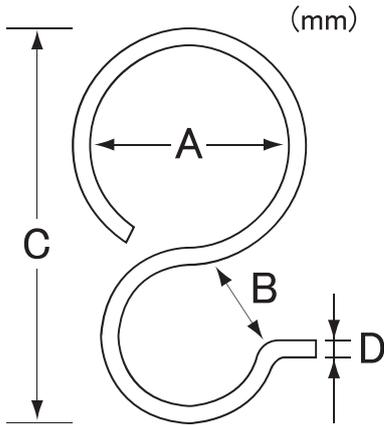

品番	適応 パイプ径	サイズ			
		A	B	C	D
EA638DS-33	φ13	16.0	12.3	37.0	2.5
EA638DS-34	φ16	19.0	12.5	45.0	2.5
EA638DS-35	φ19	22.6	17.0	49.7	3.0
EA638DS-36	φ25	30.5	23.4	65.0	3.2
EA638DS-37	φ32	37.0	25.0	75.0	3.4

- ステンレスパイプ用Sカン
【材質】 ステンレスSUS304 【仕上】 研磨仕上げ

JANコード 4905637	商品名	適応 パイプ径	商品コード
188717	P216 ステンレスパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ13	EA638DS-33
188724	P217 ステンレスパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ16	EA638DS-34
188731	P218 ステンレスパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ19	EA638DS-35
188756	P219 ステンレスパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ25	EA638DS-36
188762	P220 ステンレスパイプ用Sカン パック品(3個入)	φ32	EA638DS-37



鉄・ユニクロメッキ



ステンレス製