


パイプ用Sカン(鉄製・ステンレス製)




●キッチンまわりで突っぱりポール等と組み合わせての使用も可能。

●細径タイプはひも・ロープ・ワイヤーなどと組み合わせて様々な用途で使う事ができます。

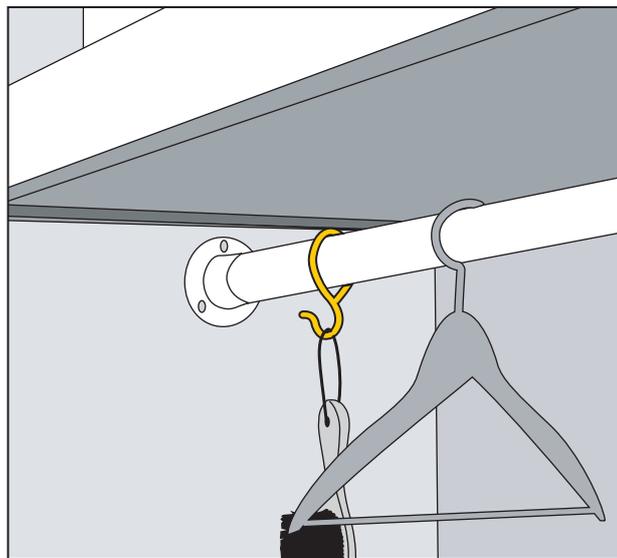

ハンガーパイプと組み合わせて小物掛けに最適。

【寸法図】

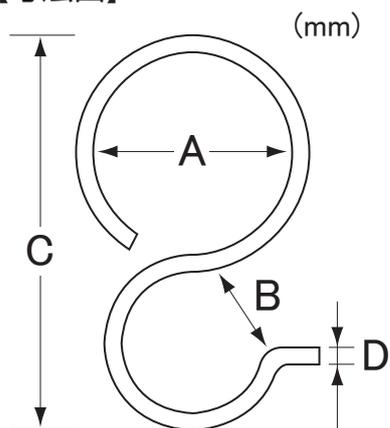

品番	適応 パイプ径	サイズ			
		A	B	C	D
P210/P216	φ 13	16.0	12.3	37.0	2.5
P211/P217	φ 16	19.0	12.5	45.0	2.5
P212/P218/SH-PH19	φ 19	22.6	17.0	49.7	3.0
P213/P219/SH-PH25	φ 25	30.5	23.4	65.0	3.2
P214/P220/SH-PH32	φ 32	37.0	25.0	75.0	3.4

●ユニクロパイプ用Sカン
【材質】鉄 【仕上】ユニクロメッキ仕上げ

●ステンレスパイプ用Sカン
【材質】ステンレスSUS304 【仕上】研磨仕上げ

商品コード	商品名	適応 パイプ径	入数	
61318865	P210 ユニクロパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ 13	5 pack	
61318866	P211 ユニクロパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ 16		
61318867	P212 ユニクロパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ 19		
61318868	P213 ユニクロパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ 25		
61318869	P214 ユニクロパイプ用Sカン パック品(3個入)	φ 32		
61318871	P216 ステンレスパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ 13		
61318872	P217 ステンレスパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ 16		
61318873	P218 ステンレスパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ 19		
61318875	P219 ステンレスパイプ用Sカン パック品(5個入)	φ 25		
61318876	P220 ステンレスパイプ用Sカン パック品(3個入)	φ 32		
99069591	SH-PH19 ステンレスパイプSカン(箱入)	φ 19		200個
99069592	SH-PH25 ステンレスパイプSカン(箱入)	φ 25		200個
99069593	SH-PH32 ステンレスパイプSカン(箱入)	φ 32	100個	



鉄・ユニクロメッキ

EA638DS-41
EA638DS-42
EA638DS-43
EA638DS-44
EA638DS-45A



ステンレス製