


ステンレス ロープ用Sカン

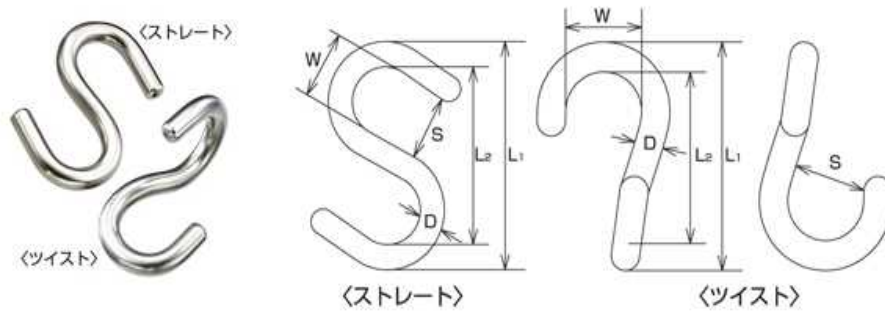

(mm)

| 品番 | 形状 | D | L1 | L2 | W | S | Weight (g) | 参考使用荷重 | |
|------------|----------|---|----|----|----|----|------------|--------|------|
| | | | | | | | | (kgf) | (kN) |
| EA638EG-31 | SAB-6-1S | 6 | 53 | 41 | 15 | 13 | 24 | 30 | 0.29 |
| | SAB-6-1T | 6 | 51 | 39 | 15 | 13 | 24 | 30 | 0.29 |
| EA638EG-32 | SAB-8-1S | 8 | 66 | 50 | 20 | 15 | 50 | 50 | 0.49 |
| | SAB-8-1T | 8 | 61 | 45 | 20 | 15 | 50 | 50 | 0.49 |
| EA638EG-33 | SAB-8-2S | 8 | 81 | 65 | 24 | 19 | 60 | 50 | 0.49 |
| | SAB-8-2T | 8 | 70 | 54 | 24 | 22 | 60 | 50 | 0.49 |

【ご注意】

※表記寸法には多少の公差があります。ご了承下さい。

※使用荷重は参考値ですので、使用状況・環境によって変動します。また、試験データが入用の際は、別途ご請求ください。(実費)

※予告なしに仕様を変更する場合がございます。ご了承下さい。