


EA638FB-31~FB-43(【ステンレス製】ネジ止沈みシャックル


・ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンがゆるみにくくなっています。沈みタイプのシャックルなので、ロープ等が引っかかりません。金具の盗難防止にも。

・材質…SUS304

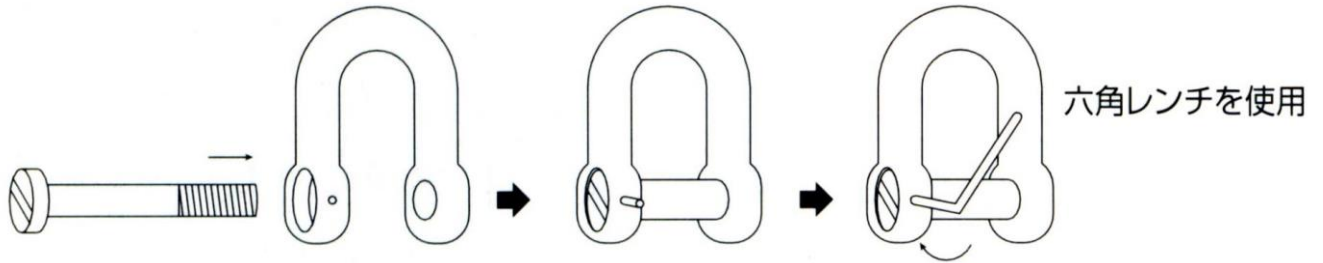

品番	D	L	B	d	捻径	レンチサンス*	重量 g	参考使用荷重 kg
	mm					mm		
EA638FB-31	9	36	18	18	W-3/8	2	72	300
EA638FB-32	10	40	20	20	W-3/8	2.5	103	350
EA638FB-33	12	48	24	24	W-1/2	2.5	182	420
EA638FB-34	13	52	26	26	W-1/2	2.5	236	500
EA638FB-35	16	64	32	32	W-5/8	2.5	420	800
EA638FB-41	19	76	38	38	W-5/8	2.5	725	1000
EA638FB-42	22	88	44	44	W-7/8	2.5	1110	1500
EA638FB-43	25	100	50	50	W-1	2.5	1620	2000

※六角レンチ使用(別売)

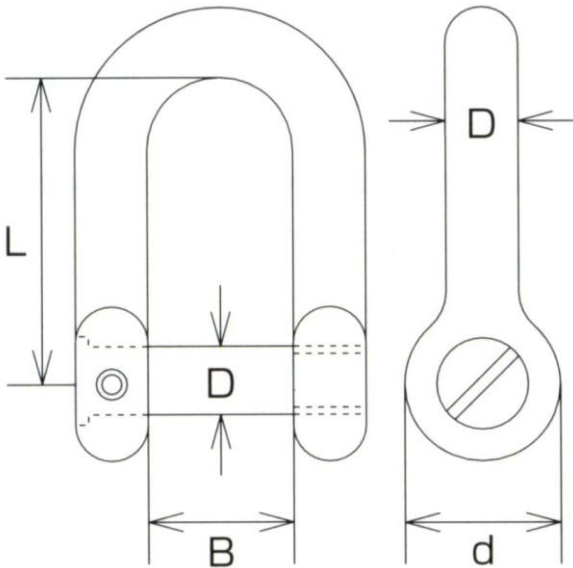

取扱中止

取扱中止