

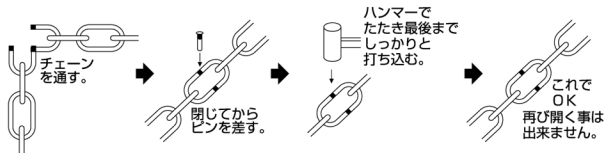


Jジョイント

J-Joint

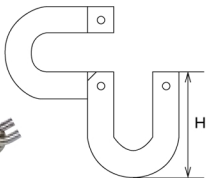

●開口部分が
広くて用途
も広がる!!

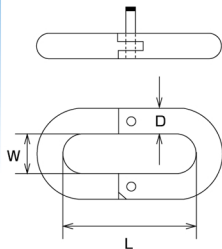

●しっかり
ピンロックで
安心!!



●チェーンにと
てもそっくりな
形でスッキリ
ジョイント!!



材質：ステンレス SUS304

(mm)

品番	D	L	W	H	weight (g)	参考使用荷重		EA品番
						(kgf)	(kN)	
JJ-4	4	26	6	19	7	30	0.29	EA638J-1
JJ-5	5	27	7	21	11	50	0.49	EA638J-2
JJ-6	6	31	9	24.5	19	70	0.69	EA638J-3