



EA638JA-101～-107、EA638JB-7～-8 ワイヤーキャッチ

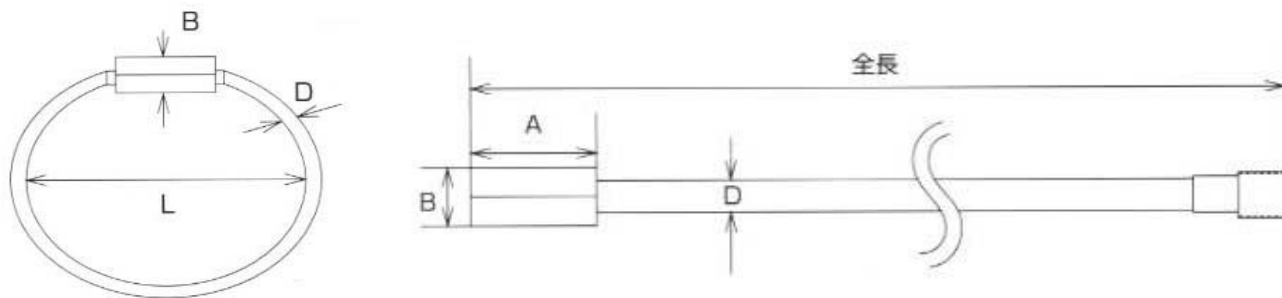

品番	D	L	A	B	全長	重量 (g)	参考使用荷重	
							(kg)	(kN)
EA638JA-101	1	40	18	6	150	5	20	0.20
EA638JA-102	1	80	18	6	270	4	20	0.20
EA638JA-103	2	50	20	7	175	8	60	0.59
EA638JA-104	2	100	20	7	320	12	60	0.59
EA638JA-105	2	300	13	7	1000	20	60	0.59
EA638JA-106	3	60	22	8	195	13	80	0.78
EA638JA-107	3	120	22	8	385	20	80	0.78
EA638JB-7	4	80	25	9	270	28	100	0.98
EA638JB-8	4	140	25	9	480	39	100	0.98

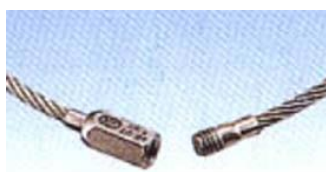

- * スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい
- * ナットの中ですき間ができないように最後までしっかり締めて下さい (ネジ式)