


EA638JB-1~10 ワイヤークッチ

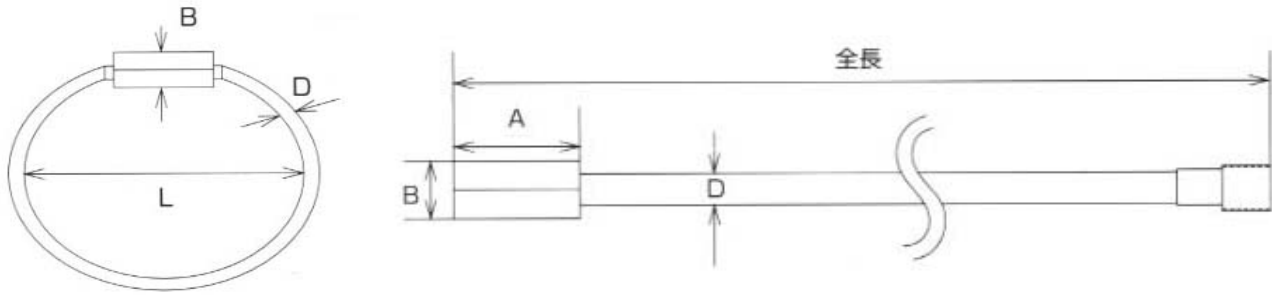

品番	D	L	A	B	全長	重量 (g)	参考使用荷重	
							(kg)	(kN)
EA638JB-1	2	50	13	7	180	8	60	0.59 (廃番)
EA638JB-2	2	100	13	7	320	12	60	0.59 (廃番)
EA638JB-3	3	60	15	8	195	13	80	0.78 (廃番)
EA638JB-4	3	120	15	8	395	20	80	0.78 (廃番)
EA638JB-5	3	300	15	8	990	43	80	0.78 (廃番)
EA638JB-6	3	500	15	8	1680	69	80	0.78 (廃番)
EA638JB-7	4	80	18	9	270	25	100	0.98
EA638JB-8	4	140	18	9	480	39	100	0.98
EA638JB-9	4	300	18	9	1000	71	100	0.98 (廃番)
EA638JB-10	4	500	18	9	1660	113	100	0.98 (廃番)



- * スリング等、物を吊る場合において使用しないで下さい
- * ナットの中ですき間ができないように最後までしっかり締めて下さい (ネジ式)