


ワイヤロープシンブル A型 (被覆しない鋼索用)

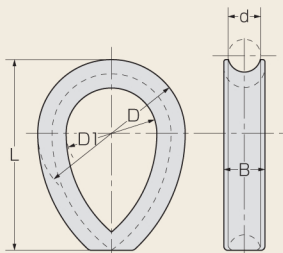

規格サイズコード	呼び寸法 d	L	B	D	D1	重量 (kg)	EA品番
06	6	36	8	27	16	0.02	EA638KB-6
08	8	48	10	36	22	0.04	EA638KB-8
09	9	51	11	40	25	0.05	EA638KB-9
10	10	58	13	45	28	0.06	EA638KB-10
12	12	68	15	54	34	0.09	EA638KB-12
14	14	78	17	61	38	0.14	EA638KB-14
16	16	92	20	72	44	0.19	EA638KB-16
18	18	100	22	75	48	0.27	EA638KB-18
20	20	112	24	86	54	0.39	EA638KB-20
22	22	122	27	95	60	0.51	EA638KB-22
24	24	136	29	105	65	0.63	EA638KB-24
26	26	144	31	110	70	0.88	EA638KB-26
28	28	156	33	120	75	1.1	EA638KB-28
30	30	166	35	130	80	1.3	EA638KB-30
32	32	180	38	140	85	1.6	EA638KB-32
34	34	186	40	145	90	2.1	
36	36	196	42	150	95	2.4	
38	38	205	44	160	100	2.8	
40	40	220	46	170	105	3.2	
42	42	232	50	180	110	3.7	
44	44	242	52	190	115	4.2	EA638KB-44
46	46	252	54	195	120	4.8	EA638KB-46
48	48	260	56	205	125	5.4	
50	50	274	58	215	130	6.2	
55	55	310	65	235	142	8.3	
60	60	335	70	255	155	11.3	
65	65	358	75	276	168	14.5	

- 被覆しないワイヤロープ用です
- 呼び寸法はロープ径と同じです
- 溶融垂鉛めつき品
- 補強板付きも製作致します。補強付きについては別途ご照会ください。