




ネジ込みラウンドアイ丸カン (アンカープラグ付)

Round Eye Plate w/bolt & ring

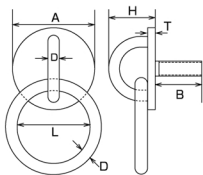

材質：ステンレス SUS304

品番	D	L	A	H	B	T	捻径	ドリル径	weight (g)	参考使用荷重		EA品番	コード No.
										(kgf)	(kN)		
RBR-5	5	30	33	19	21	2.5	M-6	11	51	15	0.15	EA638MG-11	063
RBR-6	6	40	40	25.5	25	2.5	M-8	14	92	20	0.20	EA638MG-12	064

weight=当社支給のアンカープラグを付けた時の重量です。