

[ステンレス製]アンカー付フック



EA638MG-35

MG-36~39



MG-35

MG-36~39

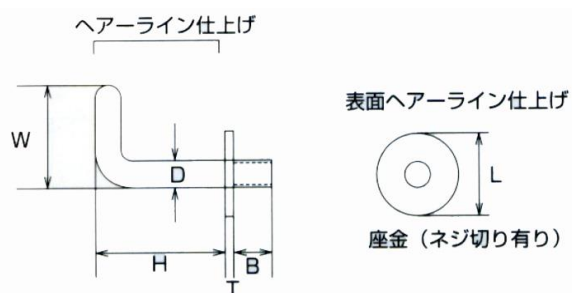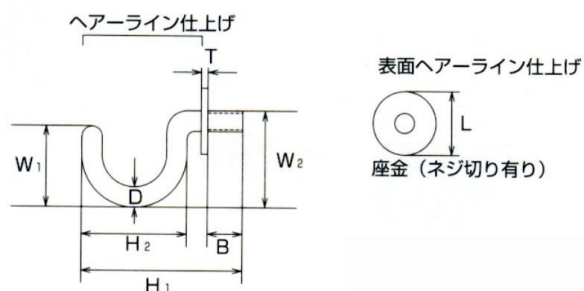

※全て取扱中止になりました。

| 品番 | サイズ(mm) | | | | | | | | | | 重量(g) | 参考使用荷重 | |
|------------|---------|----|----|----|----|----|----|---|-----|------|-------|--------|------|
| | D | L | H1 | H2 | W1 | W2 | B | T | ネジ径 | ドリル径 | | (kgf) | (kN) |
| EA638MG-35 | 6 | 20 | 52 | 31 | 23 | 28 | 11 | 2 | M6 | 11 | 37 | 20 | 0.20 |

| 品番 | サイズ(mm) | | | | | | | | 重量(g) | 参考使用荷重 | |
|------------|---------|----|----|----|----|---|-----|------|-------|--------|------|
| | D | L | H | W | B | T | ネジ径 | ドリル径 | | (kgf) | (kN) |
| EA638MG-37 | 6 | 20 | 30 | 25 | 10 | 2 | M6 | 11 | 33 | 20 | 0.20 |
| EA638MG-38 | 8 | 22 | 40 | 33 | 11 | 2 | M8 | 12.5 | 57 | 50 | 0.49 |
| EA638MG-39 | 10 | 22 | 50 | 40 | 13 | 2 | M10 | 14.5 | 93 | 100 | 0.98 |

・材質…本体:SUS304
 カットアンカー:鉄