


使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です

イメージ図①

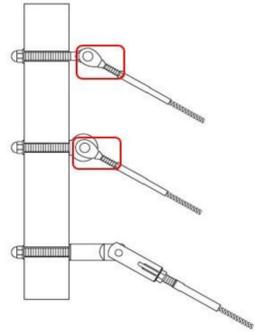

イメージ図①

※一部イラストとは異なりますが、この組み合わせでも代用可能です。

右ねじ取付の場合

M6 EA949JH-23B【M6 袋ナット(ステンレス)】+EA949HH-73【M6 平ワッシャー(ステンレス製)】+EA638SA-34【M6 x 30mm 全ねじア体 ね(右ねじ/ステンレス製)】
+EA638RT-21【M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA638SG-6【M6x 92mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】+EA638RM-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)】

M8 EA949JH-24B【M8 袋ナット(ステンレス)】+EA949HH-74【M8 平ワッシャー(ステンレス製)】+EA638SA-36【M8 x 35mm 全ねじア体 ね(右ねじ/ステンレス製)】
+EA638RT-22【M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】/EA638RT-23【M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA638SG-8【M8x112mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】+EA638RM-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)】

M10 EA949JH-25B【M10 袋ナット(ステンレス)】+EA949HH-75【M10 平ワッシャー(ステンレス製)】+EA638SA-37【M10x 63mm 全ねじア体 ね(右ねじ/ステンレス製)】
+EA638RT-24【M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA638SG-10【M10x120mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】

左ねじ取付の場合

M6 EA949JH-23B【M6 袋ナット(ステンレス)】+EA949HH-73【M6 平ワッシャー(ステンレス製)】+EA638SA-44【M6 x 30mm 全ねじア体 ね(左ねじ/ステンレス製)】
+EA638RT-31【M6x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA638SG-6【M6x 92mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】+EA638RL-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)】

M8 EA949JH-24B【M8 袋ナット(ステンレス)】+EA949HH-74【M8 平ワッシャー(ステンレス製)】+EA638SA-46【M8 x 35mm 全ねじア体 ね(左ねじ/ステンレス製)】
+EA638RT-32【M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)】/EA638RT-33【M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA638SG-8【M8x112mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】+EA638RL-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)】

M10 EA949JH-25B【M10 袋ナット(ステンレス)】+EA949HH-75【M10 平ワッシャー(ステンレス製)】+EA638SA-47【M10x 63mm 全ねじア体 ね(左ねじ/ステンレス製)】
+EA638RT-34【M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA638SG-10【M10x120mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】

※M10のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。

イメージ図②

左ねじ取付の場合


EA638RT-31【M6x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA949JH-13B【M6 六角ナット(ステンレス製/左ネジ)】+EA638SG-6【M6x 92mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】
+EA949JH-3B【M6 六角ナット(ステンレス製/右ネジ)】+EA638RL-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)】

EA638RT-32【M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)】/EA638RT-33【M8x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA949JH-14B【M8 六角ナット(ステンレス製/左ネジ)】+EA638SG-8【M8x112mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】
+EA949JH-4B【M8 六角ナット(ステンレス製/右ネジ)】+EA638RL-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)】

EA638RT-34【M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA949JH-15B【M10 六角ナット(ステンレス製/左ネジ)】+EA638SG-10【M10x120mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】
+EA949JH-5B【M10 六角ナット(ステンレス製/右ネジ)】

※M10のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。

イメージ図②

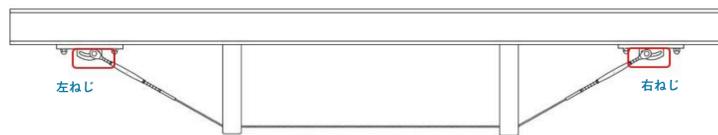

右ねじ取付の場合

EA638RT-21【M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA949JH-3B【M6 六角ナット(ステンレス製/右ネジ)】+EA638SG-6【M6x 92mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】
+EA949JH-13B【M6 六角ナット(ステンレス製/左ネジ)】+EA638RM-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)】

EA638RT-22【M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】/EA638RT-23【M8x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA949JH-4B【M8 六角ナット(ステンレス製/右ネジ)】+EA638SG-8【M8x112mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】
+EA949JH-14B【M8 六角ナット(ステンレス製/左ネジ)】+EA638RM-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンレス製)】

EA638RT-24【M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)】
+EA949JH-5B【M10 六角ナット(ステンレス製/右ネジ)】+EA638SG-10【M10x120mm タンバ ッル用スリーブ(ステンレス製)】
+EA949JH-15B【M10 六角ナット(ステンレス製/左ネジ)】