


使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です

イメージ図①

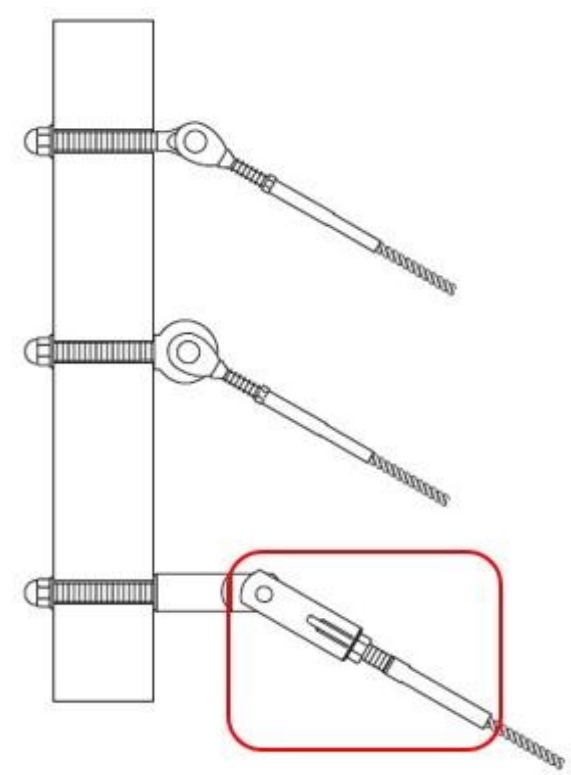

イメージ図①

※一部イラストとは異なりますが、この組み合わせでも代用可能です。

右ねじ取付の場合

M5	EA949HH-22B【M5 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA949HH-72【M5 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA949HH-41【M5 x 60mm カットボルト(右ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】
M6	EA949BRT-1【M5x 41mm 止め金具(右-雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 EA949H-23B【M6 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA949HH-73【M6 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA949HH-43【M6 x 60mm カットボルト(右ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 +EA638RX-3【M6x 22.0mm アイナット(右ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA638RT-2【M6x 35mm 止め金具(右-雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 +EA638RR-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】
M8	EA949H-24B【M8 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA949HH-74【M8 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA949HH-45【M8 x 60mm カットボルト(右ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 +EA638RX-4【M8x 28.0mm アイナット(右ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA638RT-3【M8x 57mm 止め金具(右-雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 +EA638RR-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】
M10	EA949H-25B【M10 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA949HH-75【M10 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA949HH-48【M10x 60mm カットボルト(右ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 +EA638RX-5【M10x 34.0mm アイナット(右ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA638RT-4【M10x 63mm 止め金具(右-雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】
M12	EA949H-26【M12 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA949HH-76【M12 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA949HH-49【M12x 80mm カットボルト(右ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 +EA638RX-6【M12x 40.0mm アイナット(右ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA638RT-5【M12x 80mm 止め金具(右-雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】
M16	EA949H-28【M16 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】+EA949HH-77【M16 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 +EA638RT-7【M16x 100mm 止め金具(右-雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】

左ねじ取付の場合

M5	EA4949H-22B 【M5 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 + EA4949HH-72 【M 5 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 + EA4949HH-51 【M 5x 60mm カットボルト(左ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 =EA638RT-11 【M5x 41mm 止め金具(左:雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】
M6	EA4949H-23B 【M6 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 + EA4949HH-73 【M 6 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 + EA4949HH-53 【M 6x 60mm カットボルト(左ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 =EA638RT-12 【M6x 47mm 止め金具(左:雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 =EA638RS-3 (3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製))
M8	EA4949H-24B 【M8 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 + EA4949HH-74 【M 8 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 + EA4949HH-55 【M 8x 60mm カットボルト(左ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 =EA638RT-13 【M8x 57mm 止め金具(左:雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 =EA638RS-5 (5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製))
M10	EA4949H-25B 【M10 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 + EA4949HH-75 【M10 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 + EA4949HH-58 【M10x 60mm カットボルト(左ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 =EA638RT-14 【M10x 63mm 止め金具(左:雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】
M12	EA4949H-26 【M12 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 + EA4949HH-76 【M12 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 + EA4949HH-59 【M12x 80mm カットボルト(左ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 =EA638RT-15 【M12x 80mm 止め金具(左:雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】
M16	EA4949H-28 【M16 袋ナット(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ)】 + EA4949HH-77 【M16 平ワッシャー(ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】 =EA638RT-17 【M16x100mm 止め金具(左:雄ねじ/ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ製)】

※M10/M12/M16のワイヤー止め金具・左ねじアイナット・M5/M16右ねじアイナット・M16右ねじ/左ねじカットボルトはエスコでお取り扱いがございません。


イメージ図②

左ねじ取付の場合

EA638RT-11	【M5x41mm 正金具(左:ねじ/右:ナット)】	→EA638SG-5	【M5x80mm 3ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
→EA494JH-12B	【M5 六角ナット(ナット)製/左:右】	→EA638SG-5	【M5x80mm 3ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
→EA494JH-2B	【M5 六角ナット(ナット)製/右:右】		
EA638RT-12			
【M6x47mm 正金具(左:ねじ/右:ナット)】			
→EA494JH-13B	【M6 六角ナット(ナット)製/左:右】	→EA638SG-6	【M6x92mm 3ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
→EA494JH-3B	【M6 六角ナット(ナット)製/右:右】	→EA638RL-3	【3mm/M6 ワイヤー正金具(ねじ/ナット)製】
EA638RT-13			
【M8x57mm 正金具(左:ねじ/右:ナット)】			
→EA494JH-14B	【M8 六角ナット(ナット)製/左:右】	→EA638SG-8	【M8x112mm 3ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
→EA494JH-4B	【M8 六角ナット(ナット)製/右:右】	→EA638RL-5	【5mm/M8 ワイヤー正金具(ねじ/ナット)製】
EA638RT-14			
【M10x63mm 正金具(左:ねじ/右:ナット)】			
→EA494JH-15B	【M10 六角ナット(ナット)製/左:右】	→EA638SG-10	【M10x120mm 3ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
→EA494JH-5B	【M10 六角ナット(ナット)製/右:右】		
EA638RT-15			
【M12x80mm 正金具(左:ねじ/右:ナット)】			
→EA494JH-16	【M12 六角ナット(ナット)製/左:右】	→EA638SG-12	【M12x150mm 3ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
→EA494JH-6	【M12 六角ナット(ナット)製/右:右】		
EA638RT-17			
【M16x100mm 正金具(左:ねじ/右:ナット)】			
→EA494JH-18	【M16 六角ナット(ナット)製/左:右】	→EA638SG-16	【M16x190mm 3ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
→EA494JH-8	【M16 六角ナット(ナット)製/右:右】		

※M5・M10～M16のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。

イメージ図②

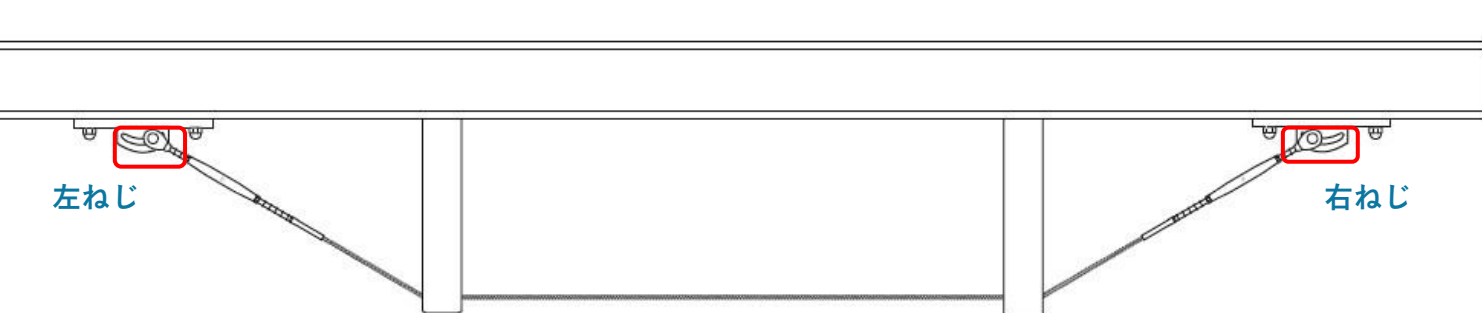

右ねじ取付の場合

M5	EA638RT-2 【M5x 41mm 止めの金具(右・雄ねじ/スクリュー型)】 +EA949JH-2B 【M 5 六角ナット(スクリュー/右・右)】 +EA638SG-5 【M5x 80mm タンゲ ック用スリーブ(スクリュー型)】 +EA949JH-12B 【M 5 六角ナット(スクリュー/左・左)】
M6	EA638RT-2 【M6x 47mm 止めの金具(右・雄ねじ/スクリュー型)】 +EA949JH-3B 【M 6 六角ナット(スクリュー/右・右)】 +EA638SG-6 【M6x 92mm タンゲ ック用スリーブ(スクリュー型)】 +EA949JH-13B 【M 6 六角ナット(スクリュー/左・左)】 +EA638RM-3 【3mm/M5 ワイヤ ー止め金具(左ねじ/スクリュー型)】
M8	EA638RT-3 【M8x 57mm 止めの金具(右・雄ねじ/スクリュー型)】 +EA949JH-4B 【M 8 六角ナット(スクリュー/右・右)】 +EA638SG-8 【M8x112mm タンゲ ック用スリーブ(スクリュー型)】 +EA949JH-14B 【M 8 六角ナット(スクリュー/左・左)】 +EA638RM-5 【5mm/M5 ワイヤ ー止め金具(左ねじ/スクリュー型)】
M10	EA638RT-5 【M10x 63mm 止めの金具(右・雄ねじ/スクリュー型)】 +EA949JH-5B 【M10 六角ナット(スクリュー/右・右)】 +EA638SG-10 【M10x120mm タンゲ ック用スリーブ(スクリュー型)】 +EA949JH-15B 【M10 六角ナット(スクリュー/左・左)】
M12	EA638RT-5 【M12x 80mm 止めの金具(右・雄ねじ/スクリュー型)】 +EA949JH-6 【M12 六角ナット(スクリュー/右・右)】 +EA638SG-12 【M12x150mm タンゲ ック用スリーブ(スクリュー型)】 +EA949JH-16 【M12 六角ナット(スクリュー/左・左)】
M16	EA638RT-7 【M16x100mm 止めの金具(右・雄ねじ/スクリュー型)】 +EA949JH-8 【M16 六角ナット(スクリュー/右・右)】 +EA638SG-16 【M16x190mm タンゲ ック用スリーブ(スクリュー型)】 +EA949JH-18 【M16 六角ナット(スクリュー/左・左)】

イメージ図③

左ねじ取付の場合

EA638RT-11 【M5x 41mm 止め金具(左:ねじ/右:ナット)製】
 +EA4949H-12B 【M 5 六角ナット (ナット)製/左/右】 +EA638SG-5 【M5x 80mm 2ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
 +EA4949H-2B 【M 5 六角ナット (ナット)製/右/右】

EA638RT-12 【M6x 47mm 止め金具(左:ねじ/右:ナット)製】
 +EA4949H-13B 【M 6 六角ナット (ナット)製/左/右】 +EA638SG-6 【M6x 92mm 2ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
 +EA4949H-3B 【M 6 六角ナット (ナット)製/右/右】 +EA638RL-3 【3mm/M6 ワイヤー止め金具(ねじ/ナット)製】

EA638RT-13 【M8x 57mm 止め金具(左:ねじ/右:ナット)製】
 +EA4949H-14B 【M 8 六角ナット (ナット)製/左/右】 +EA638SG-8 【M8x112mm 2ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
 +EA4949H-4B 【M 8 六角ナット (ナット)製/右/右】 +EA638RL-5 【5mm/M8 ワイヤー止め金具(ねじ/ナット)製】


EA638RT-14 【M10x 63mm 止め金具(左:ねじ/右:ナット)製】
 +EA4949H-15B 【M10 六角ナット (ナット)製/左/右】 +EA638SG-10 【M10x120mm 2ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
 +EA4949H-5B 【M10 六角ナット (ナット)製/右/右】

EA638RT-15 【M12x 80mm 止め金具(左:ねじ/右:ナット)製】
 +EA4949H-16 【M12 六角ナット (ナット)製/左/右】 +EA638SG-12 【M12x150mm 2ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
 +EA4949H-6 【M12 六角ナット (ナット)製/右/右】

EA638RT-17 【M16x100mm 止め金具(左:ねじ/右:ナット)製】
 +EA4949H-18 【M16 六角ナット (ナット)製/左/右】 +EA638SG-16 【M16x190mm 2ヶ所 ヴァル用スリーブ(ナット)製】
 +EA4949H-8 【M16 六角ナット (ナット)製/右/右】

※M5・M10～M16のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。

イメージ図③

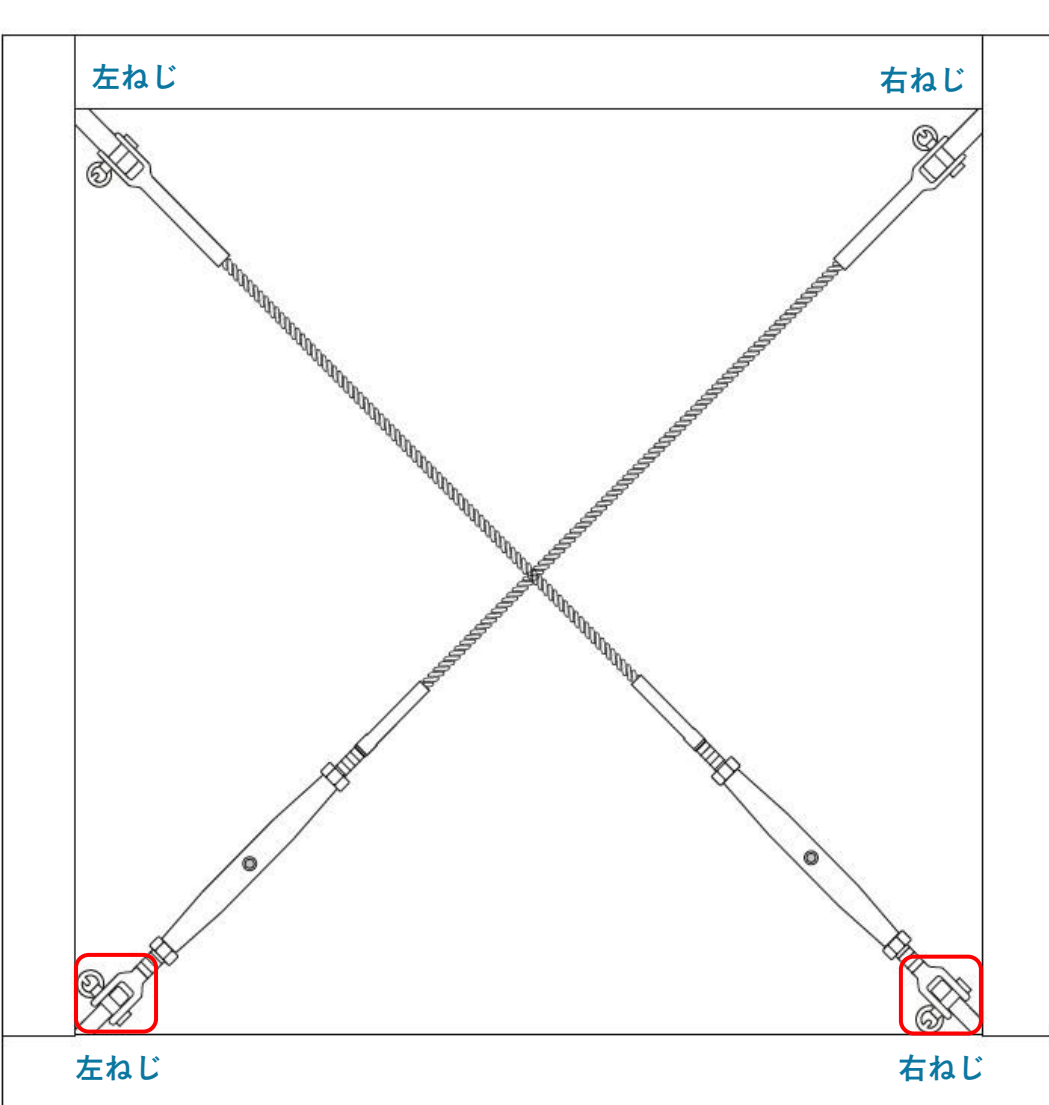

右ねじ取付の場合

M5	E4638RT-1 【M5x 41mm 止め金具(右・雄ねじ)/汎用スリッパ】 +EA949JH-2B 【M 5 六角ナット (汎用スリッパ/右・左)】 +EA638SG-5 【M5x 80mm テンパ ッグ用スリーブ (汎用スリッパ)】 +EA949JH-12B 【M 5 六角ナット (汎用スリッパ/左・右)】
M6	E4638RT-2 【M6x 47mm 止め金具(右・雄ねじ)/汎用スリッパ】 +EA949JH-3B 【M 6 六角ナット (汎用スリッパ/右・左)】 +EA638SG-6 【M6x 92mm テンパ ッグ用スリーブ (汎用スリッパ)】 +EA949JH-13B 【M 6 六角ナット (汎用スリッパ/左・右)】 +EA638RM-3 【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左・右)/汎用スリッパ】
M8	E4638RT-3 【M8x 57mm 止め金具(右・雄ねじ)/汎用スリッパ】 +EA949JH-4B 【M 8 六角ナット (汎用スリッパ/右・左)】 +EA638SG-8 【M8x112mm テンパ ッグ用スリーブ (汎用スリッパ)】 +EA949JH-14B 【M 8 六角ナット (汎用スリッパ/左・右)】 +EA638RM-5 【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左・右)/汎用スリッパ】
M10	E4638RT-4 【M10x 63mm 止め金具(右・雄ねじ)/汎用スリッパ】 +EA949JH-5B 【M10 六角ナット (汎用スリッパ/右・左)】 +EA638SG-10 【M10x120mm テンパ ッグ用スリーブ (汎用スリッパ)】 +EA949JH-15B 【M10 六角ナット (汎用スリッパ/左・右)】
M12	E4638RT-5 【M12x 80mm 止め金具(右・雄ねじ)/汎用スリッパ】 +EA949JH-6 【M12 六角ナット (汎用スリッパ/右・左)】 +EA638SG-12 【M12x150mm テンパ ッグ用スリーブ (汎用スリッパ)】 +EA949JH-16 【M12 六角ナット (汎用スリッパ/左・右)】
M16	E4638RT-7 【M16x100mm 止め金具(右・雄ねじ)/汎用スリッパ】 +EA949JH-8 【M16 六角ナット (汎用スリッパ/右・左)】 +EA638SG-16 【M16x190mm テンパ ッグ用スリーブ (汎用スリッパ)】 +EA949JH-18 【M16 六角ナット (汎用スリッパ/左・右)】