


使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です

イメージ図①

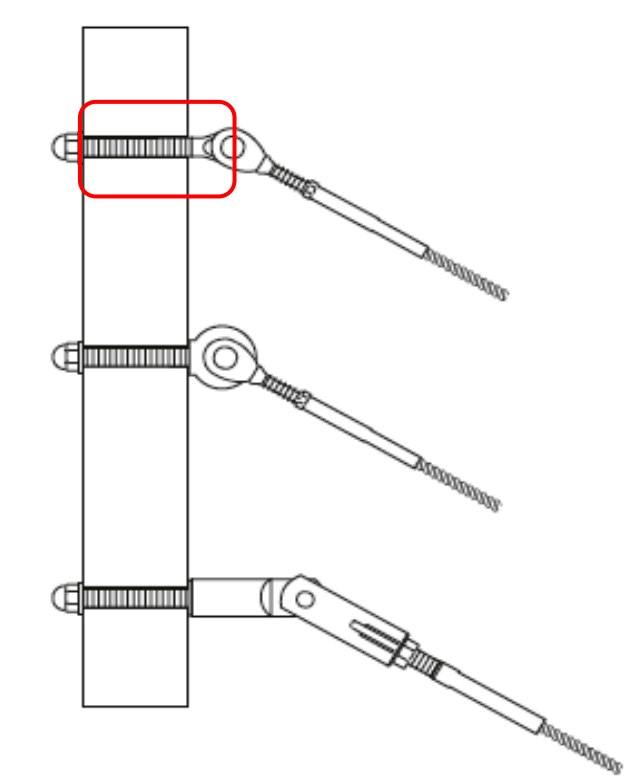

イメージ図①

※一部イラストとは異なりますが、この組み合わせでも代用可能です。

右ねじ取付の場合

M5	EA949JH-22B【M5 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-72【M 5 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-31【M5 x 41mm 全ねじ7倍 ね(右ねじ/ステンス製)】/ EA638SA-32【M5 x 25mm 全ねじ7倍 ね(右ねじ/ステンス製)】 + EA949JH-2B【M 5 六角ナット(ステンス製/右ねじ)】 + EA638SG-5【M5x 80mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】
M6	EA949JH-23B【M6 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-73【M 6 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-33【M6 x 47mm 全ねじ7倍 ね(右ねじ/ステンス製)】/ EA638SA-34【M6 x 30mm 全ねじ7倍 ね(右ねじ/ステンス製)】 + EA638RT-21【M6x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンス製)】+ EA949JH-3B【M 6 六角ナット(ステンス製/右ねじ)】 + EA638SG-6【M6x 92mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】+ EA638RM-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンス製)】
M8	EA949JH-24B【M8 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-74【M 8 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-35【M8 x 57mm 全ねじ7倍 ね(右ねじ/ステンス製)】/ EA638SA-36【M8 x 35mm 全ねじ7倍 ね(右ねじ/ステンス製)】 + EA638RT-22【M8x 35mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンス製)】+ EA949JH-4B【M 8 六角ナット(ステンス製/右ねじ)】 + EA638SG-8【M8x112mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】+ EA638RM-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンス製)】
M10	EA949JH-25B【M10 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-75【M10 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-37【M10x 63mm 全ねじ7倍 ね(右ねじ/ステンス製)】 + EA638RT-24【M10x 50mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンス製)】+ EA949JH-5B【M10 六角ナット(ステンス製/右ねじ)】 + EA638SG-10【M10x120mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】
M12	EA949JH-26【M12 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-76【M12 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-38【M12x 80mm 全ねじ7倍 ね(右ねじ/ステンス製)】 + EA949JH-6【M12 六角ナット(ステンス製/右ねじ)】 + EA638SG-12【M12x150mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】
M14	EA949JH-27【M14 袋ナット(ステンス)】 + EA638SA-39【M14x 90mm 全ねじ7倍 ね(右ねじ/ステンス製)】 + EA949JH-7【M14 六角ナット(ステンス製/右ねじ)】
M16	EA949JH-28【M16 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-77【M16 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-40【M16x100mm 全ねじ7倍 ね(右ねじ/ステンス製)】 + EA949JH-8【M16 六角ナット(ステンス製/右ねじ)】 + EA638SG-16【M16x190mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】

左ねじ取付の場合

M5	EA949JH-22B【M5 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-72【M 5 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-41【M5 x 41mm 全ねじ7倍 ね(左ねじ/ステンス製)】/ EA638SA-42【M5 x 25mm 全ねじ7倍 ね(左ねじ/ステンス製)】 + EA949JH-12B【M 5 六角ナット(ステンス製/左ねじ)】 + EA638SG-5【M5x 80mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】
M6	EA949JH-23B【M6 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-73【M 6 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-43【M6 x 47mm 全ねじ7倍 ね(左ねじ/ステンス製)】/ EA638SA-44【M6 x 30mm 全ねじ7倍 ね(左ねじ/ステンス製)】 + EA638RT-31【M6x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンス製)】+ EA949JH-13B【M 6 六角ナット(ステンス製/左ねじ)】 + EA638SG-6【M6x 92mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】+ EA638RL-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンス製)】
M8	EA949JH-24B【M8 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-74【M 8 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-45【M8 x 57mm 全ねじ7倍 ね(左ねじ/ステンス製)】/ EA638SA-46【M8 x 35mm 全ねじ7倍 ね(左ねじ/ステンス製)】 + EA638RT-32【M8x 35mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンス製)】+ EA949JH-14B【M 8 六角ナット(ステンス製/左ねじ)】 + EA638SG-8【M8x112mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】+ EA638RL-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンス製)】
M10	EA949JH-25B【M10 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-75【M10 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-47【M10x 63mm 全ねじ7倍 ね(左ねじ/ステンス製)】 + EA638RT-34【M10x 50mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンス製)】+ EA949JH-15B【M10 六角ナット(ステンス製/左ねじ)】 + EA638SG-10【M10x120mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】
M12	EA949JH-26【M12 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-76【M12 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-48【M12x 80mm 全ねじ7倍 ね(左ねじ/ステンス製)】 + EA949JH-16【M12 六角ナット(ステンス製/左ねじ)】 + EA638SG-12【M12x150mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】
M14	EA949JH-27【M14 袋ナット(ステンス)】 + EA638SA-49【M14x 90mm 全ねじ7倍 ね(左ねじ/ステンス製)】 + EA949JH-17【M14 六角ナット(ステンス製/左ねじ)】
M16	EA949JH-28【M16 袋ナット(ステンス)】+EA949HH-77【M16 平ワッシャー(ステンス製)】 + EA638SA-50【M16x100mm 全ねじ7倍 ね(左ねじ/ステンス製)】 + EA949JH-18【M16 六角ナット(ステンス製/左ねじ)】 + EA638SG-16【M16x190mm タンバ ッル用スリーブ(ステンス製)】

※M5・M12・M14・M16のアイ型雄ねじ止め金具、M14の平ワッシャー、M14のターンバックル用スリーブ、M5・M10・M12・M14・M16のワイヤー止め金具はエスコでお取り扱いがございません。