

使用品番（下記のイメージ図に使用している品番です） ※赤丸が赤字の品番です

イメージ図①


EA638RT-2【M6x47mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンズ製)】+ EA949JH-3B【M6 六角ナット(ステンズ製/右ネジ)】
+ EA638SH-6【M6 x70mm タンバ ックル用スリーブ(ステンズ製)】+ EA638SH-6L【M6x120mm タンバ ックル用スリーブ(ステンズ製)】
+ EA949JH-13B【M6 六角ナット(ステンズ製/左ネジ)】+ EA638RM-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンズ製)】

EA638RT-3【M8x57mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンズ製)】+ EA949JH-4B【M8 六角ナット(ステンズ製/右ネジ)】
+ EA638SH-8【M8 x70mm タンバ ックル用スリーブ(ステンズ製)】+ EA638SH-8L【M8x120mm タンバ ックル用スリーブ(ステンズ製)】
+ EA949JH-14B【M8 六角ナット(ステンズ製/左ネジ)】+ EA638RM-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンズ製)】

M6

M8

イメージ図①

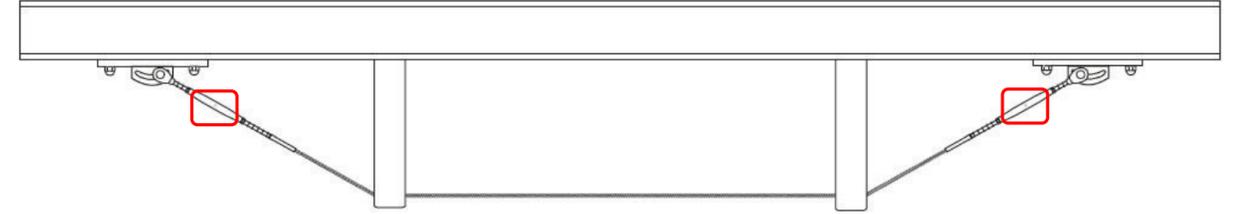

イメージ図②

EA638RT-2【M6x47mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンズ製)】+ EA949JH-3B【M6 六角ナット(ステンズ製/右ネジ)】
+ EA638SH-6【M6 x70mm タンバ ックル用スリーブ(ステンズ製)】+ EA638SH-6L【M6x120mm タンバ ックル用スリーブ(ステンズ製)】
+ EA949JH-13B【M6 六角ナット(ステンズ製/左ネジ)】+ EA638RM-3【3mm/M6 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンズ製)】

EA638RT-3【M8x57mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンズ製)】+ EA949JH-4B【M8 六角ナット(ステンズ製/右ネジ)】
+ EA638SH-8【M8 x70mm タンバ ックル用スリーブ(ステンズ製)】+ EA638SH-8L【M8x120mm タンバ ックル用スリーブ(ステンズ製)】
+ EA638RM-5【5mm/M8 ワイヤー止め金具(左ねじ/ステンズ製)】

M6

M8

イメージ図②

