


## Hochfeste Ringschrauben Rot pulverlackiert, Gewinde phosphatiert

Werkstoff: Hochfester Vergütungsstahl  
bzw. Schraubenstahl  
Kennzeichnung: WK / Abmessung / WLL / CE / Charge  
Zeugnisse: Auf Wunsch lieferbar mit Abnahmeprüfzeugnis  
nach DIN EN 10204, 3.1

## High tensile Eye bolts Red powder coated, thread phosphated

Material: High tensile alloyed steel or  
fastener steel  
Marking: WK / size / WLL / CE / charge  
Certificates: Optional with inspection certificate  
acc. to DIN EN 10204, 3.1

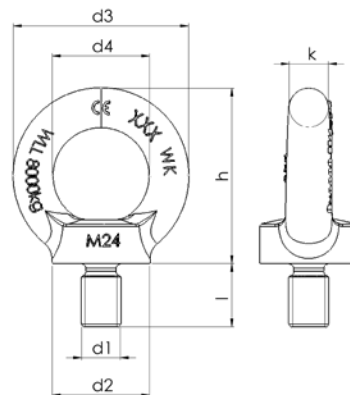

Artikel-Nr.	WLL in geradem Zug	d1	d2	d3	d4	h	k	l	Gewicht per 100 Stk.	
Article-No.	WLL in straight pull	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Weight per 100 pcs.	
	[t]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
66200060	0,40	M6	20	36	20	36	8	13,0	5	EA638SR-21
66200080	0,80	M8	20	36	20	36	8	13,0	6	EA638SR-22
66200100	1,00	M10	25	45	25	45	10	17,0	11	EA638SR-23
66200120	1,60	M12	30	54	30	53	12	20,5	18	EA638SR-24
66200160	4,00	M16	35	63	35	62	14	27,0	28	EA638SR-25
66200200	6,00	M20	35	72	40	71	16	30,0	45	EA638SR-26
66200240	8,00	M24	50	90	50	90	20	36,0	74	EA638SR-27
66200300	12,00	M30	65	108	60	109	24	45,0	166	EA638SR-28
66200360	16,00	M36	75	126	70	128	28	54,0	265	EA638SR-29
66200420	24,00	M42	85	144	80	147	32	63,0	400	EA638SR-30
66200480	32,00	M48	100	166	90	168	38	68,0	658	EA638SR-31