

# ST-PAH

# 引き型トグルクランプ

標準 在庫品 **RHS** SUS

**STEEL-SMITH®**  
Clamps on the go... that never let go!

**NEW** 品番  
赤文字表記



**ST-PAH323**  
EA639YD-1




**ST-PAH331**  
EA639YD-2




**ST-PAH341**  
EA639YD-3

タイプ	本体	グリップ	Uボルト
<b>ST-PAH</b>	SPCC(ST-PAH341:SPHD) 亜鉛メッキ	ポリ塩化ビニル	SUM41 亜鉛メッキ
<b>ST-PAH-S</b>	SUS304L 電解研磨		SUS304 電解研磨

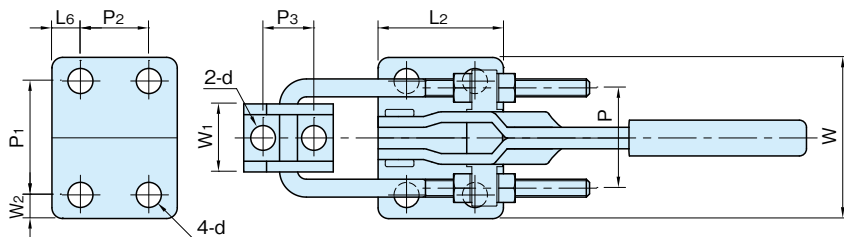

取付け詳細

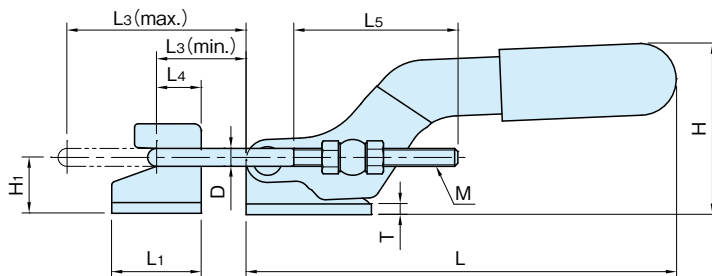

サイズ		L <sub>3</sub>		H <sub>1</sub>	L <sub>4</sub>	L	H	W	L <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	d	P <sub>3</sub>	L <sub>2</sub>
		(min.)	(max.)										
ST-PAH	<b>323</b>	14	27	12	11	79.5	32	28	20.3	13.2	4.2	10	26
ST-PAH-S	<b>331</b>	13	43	13.5	13	137	53	45	25.4	19	6.7	14.2	35.1
	<b>341</b>	22	42	23.7	19	177	78	54.1	38	31.2	8.5	19.1	60.6

サイズ		T	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	W <sub>2</sub>	L <sub>6</sub>	D	M	L <sub>5</sub>	P	締圧力 (kN)	質量 (g)
ST-PAH	<b>323</b>	2	19	16	4.5	5	4	M4	25	19	1.5	85
ST-PAH-S	<b>331</b>	3	31.8	19.1	6.6	8	5	M5	45	28	2.5	223
	<b>341</b>	4	38.1	41.4	8	9.6	8	M8	52	44.5	8.8	705

スチール製		SUS製	
品番		品番	
ST-PAH323		ST-PAH323-S	
ST-PAH331		ST-PAH331-S	
ST-PAH341		ST-PAH341-S	