


	全長	重量
EA640 - 11	1.5m	4.08 kg
EA640 - 12	2.4m	4.81 kg

(ラチェット式絶縁ケーブルカッター)

頭上、或いは地面下の作業に最適。
 シャフト部材質 :ファイバーグラス製
 切断能力 アルミ線 507mm²
 銅線 : 253mm²

堀の幅も約125mmほどあれば作業可能。

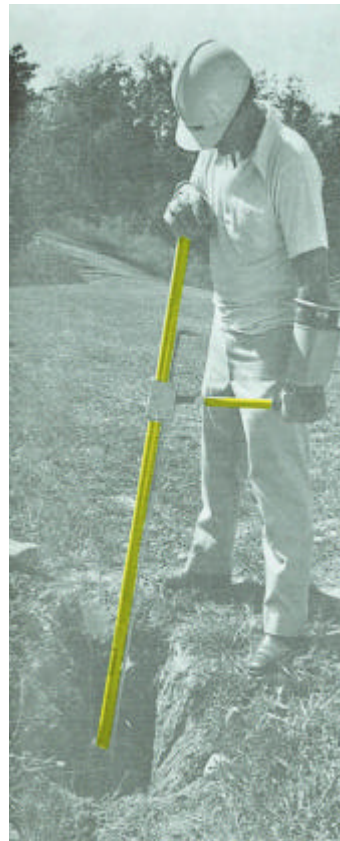

各部名称

