

EA640-11、-12(ラチェット式絶縁ケーブルカッター) 取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。


- ・頭上及び地面下の切断作業に。
- ・ハンドルは折り畳み式です。
- ・切断能力 アルミ線 507mm²、銅線 253mm²
- ・支柱、操作ロッドはファイバーグラス製。
- ・ACSRヘッド




警告

- ・当製品は、作業内容と安全手順に熟知した熟練者のみがサービスに使用してください。
- ・当製品のファイバーグラスはOSHAのテストをしていますが、湿気や汚れなどによりその絶縁性を減少させる可能性があります。取扱いにはご注意ください。
- ・常に作業の安全手順に準じて作業してください。
- ・常に作業する時は適切な保護用具を着用してください。
- ・常に工具は清潔に乾燥させ、機能が正常であることを確認してください。作業前には、工具に破損やヒビなどがないかを確認し、異常がある場合は使用しないでください。
- ・ブレードは非常に危険です。手や体の一部を刃に触れないでください。

各部名称

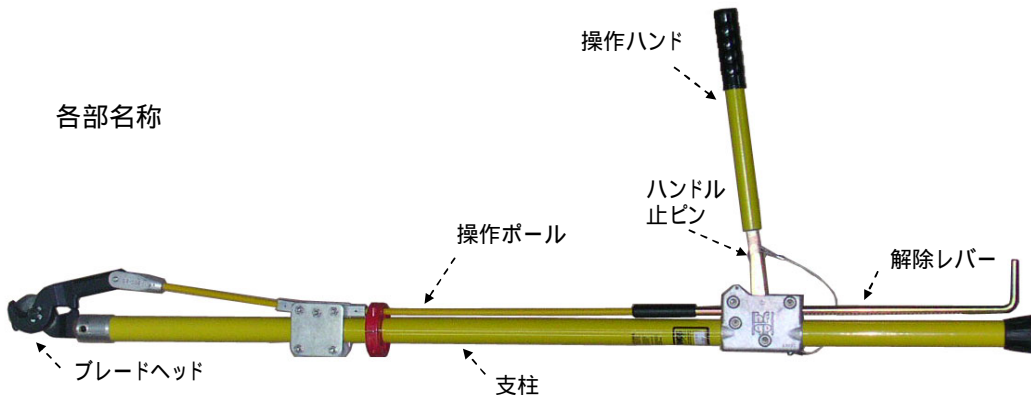

ハンドルの組立

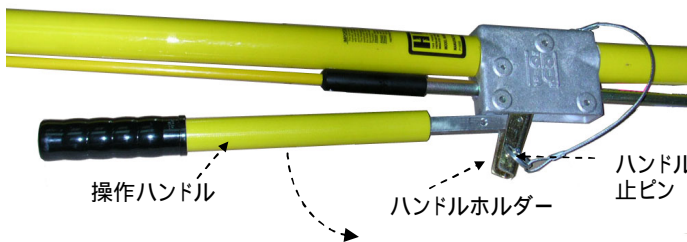

- ・ハンドルホルダーにささっている止ピンをいったん引抜きます。
- ・ハンドルホルダーに操作ハンドルをおろします。
- ・ハンドルとホルダーの穴を揃えて止ピンを差し込みます。
- ・ハンドルを折畳む時は逆の手順で行ってください。

使用方法

- ・ブレードの開き方
解除レバーを90°横に倒して押し込みます。ブレードが大きく開きます。解除レバーを再び立ててください。
- ・ケーブルをブレード内に入れます。
- ・操作ハンドルを前後させると、ラチェット機構により、ケーブルが切断されます。

