


付図 高圧ゴム手袋（普通型）

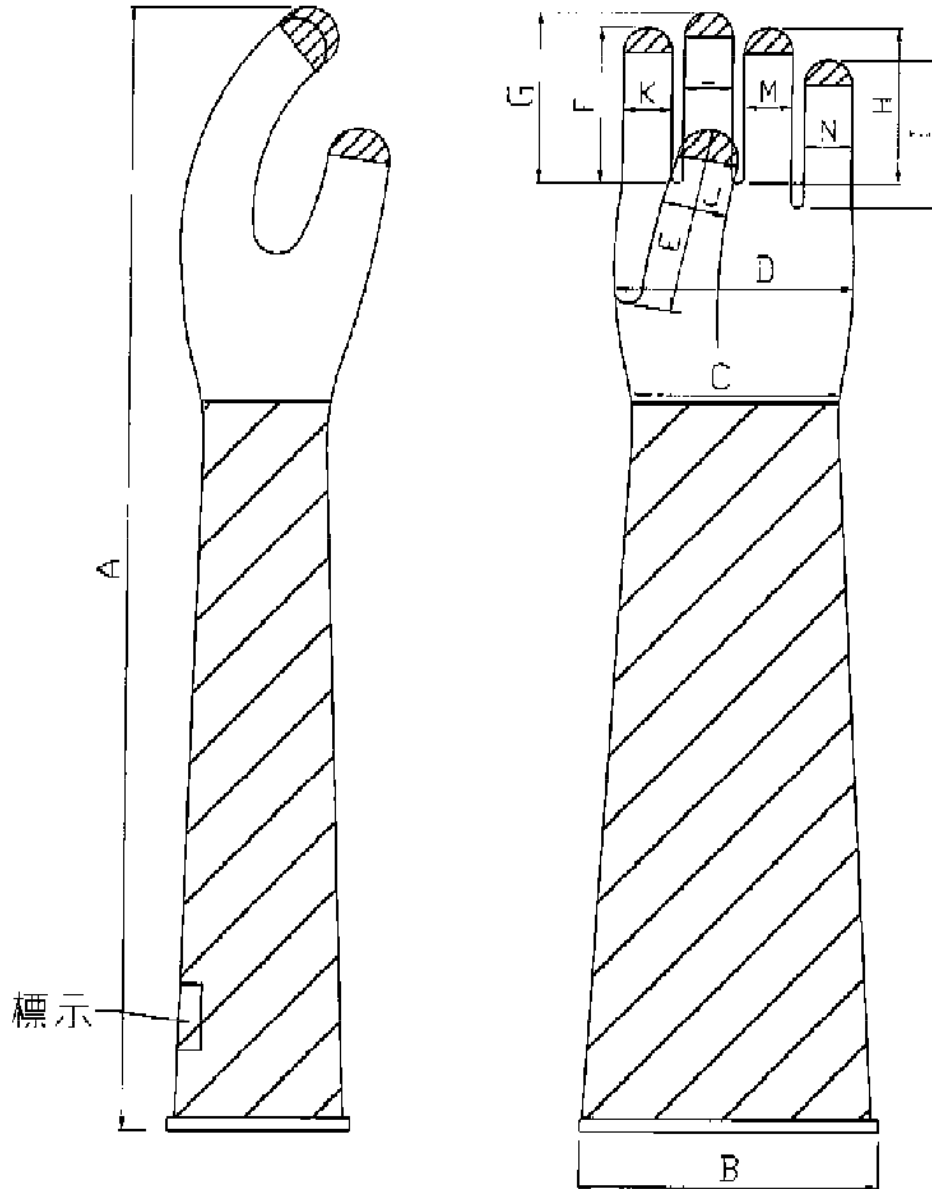

		寸法表												単位(mm)		
種別	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N		
EA640ZE-2 特大	460	185	130	135	62	75	82	75	63	47	42	42	42	39		
EA640ZE-1 大	460	180	125	125	60	75	80	75	62	45	40	40	40	38		
EA640ZE-0 小	460	180	120	120	53	71	79	71	55	42	38	38	38	37		
公差	±15	±10	±10	±10	±6	±8	±8	±8	±6	±4	±4	±4	±4	±4		

※B～Dは、試料を押さえて扁平にしたときの数値である。

※J～Nは、指の長さの1/2部分を扁平にしたときの数値である。

※本図は左手用を示し、右手用は対称形である。

厚み:斜線の部分1.1～2.7mm 斜線のない部分1.1～2.3mm