


# 絶縁ゴム長靴(7000V) EA640ZJ-25~30

品番	サイズ	A	B	C	重量
EA640ZJ-25	25.0cm	435mm	385mm	215mm	1.9kg
EA640ZJ-25.5	25.5cm				2.0kg
EA640ZJ-26	26.0cm			2.1kg	
EA640ZJ-26.5	26.5cm			2.2kg	
EA640ZJ-27	27.0cm			225mm	2.2kg
EA640ZJ-27.5	27.5cm			225mm	2.2kg
EA640ZJ-28	28.0cm	450mm	390mm	235mm	2.25kg
EA640ZJ-29	29.0cm				2.25kg
EA640ZJ-30	30.0cm				2.3kg

- 使用電圧…7000V以下
- 試験電圧…20000V/分
- 定期自主検査…対象品
- 厚生労働省検定合格品  
(定期自主検査が必要です。)
- 材質…天然ゴム
- 絶縁性・作業性に優れています。

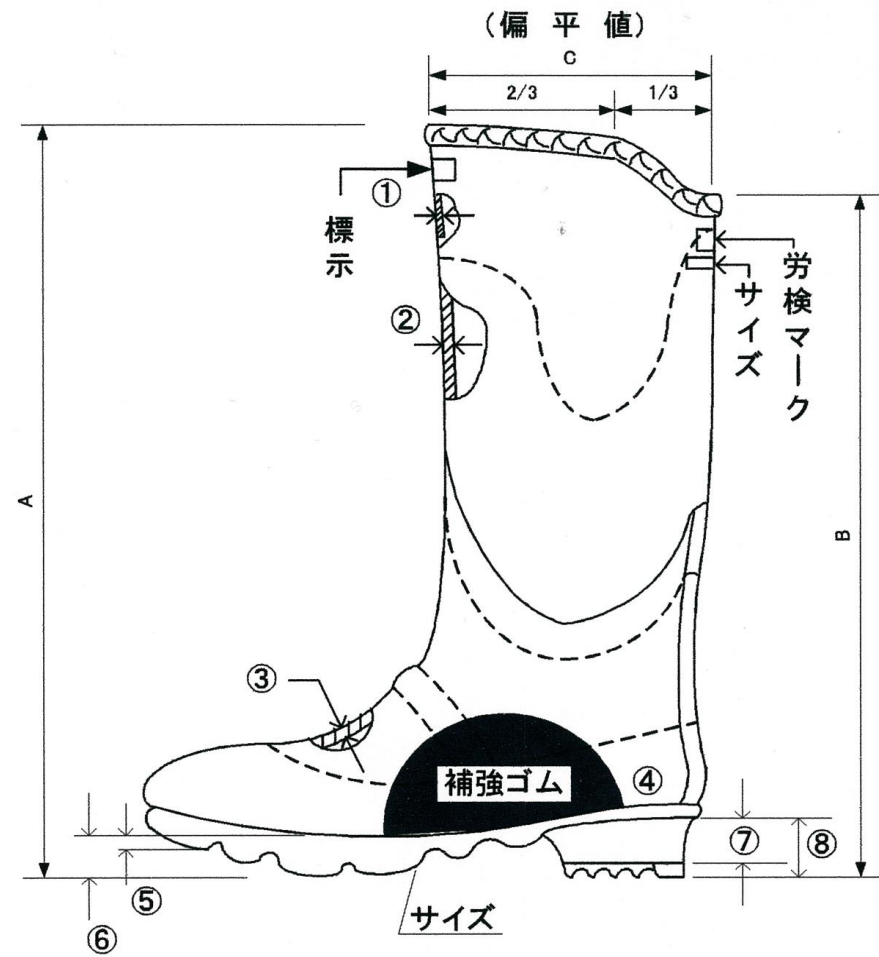

ゴム主要部の厚さ (mm)		
①	胴ゴム (裏ゴムの無い部分)	1.5~2.0
②	胴ゴム (裏ゴムの無い部分)	2.0~2.5
③	前甲ゴム	2.5~3.5
④	後甲ゴム	4.0~6.0
⑤	外底 (山を含まない)	3.0~5.0
⑥	外底 (山を含む)	7.0~10.0
⑦	かかと (山を含まない)	18.0~25.0
⑧	かかと (山を含む)	20.0~30.0

## 定期絶縁性能検査について

優れた絶縁具(保護具・防具・防護具)でも長い間使用すると次第に劣化して来ます。労働安全衛生規則では6ヶ月に1回その絶縁性能検査を行い規定の性能を失っているときは直ちに補修又は取替える様定められております。又、純良な絶縁具でも電極が密着しないとテスト中放電等によりオゾンクラックが入ることがあります。特に樹脂製品の耐電圧試験に当ってはリーク等により熱破壊が出ない様、電極を密着し、沿面距離を充分取る様心掛けて下さい。

保護具・防具の使用電圧		定期試験電圧
低圧用	交流電圧が300Vを超え600V以下の電路に用いるもの	1,500V以上 1分間
高圧用	交流電圧が600V(直流では750V)を超え3,500V以下の電路に用いるもの	6,000V以上 1分間
	電圧が3,500Vを超え7,000V以下の電路に用いるもの	10,000V以上 1分間