


AC/DC ~7,000V

## 耐電用ゴムマット

\*マットのご用命について：m単位での切断加工を承っております。長さの切断は無償、巾の切断は有償です。

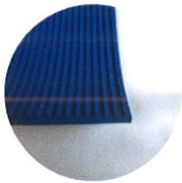

B山

### 耐電用筋入コスモスマット

配電盤、監視盤の前に敷き、接地感電事故を防止します。  
筋入りで滑り防止効果があります。

材質：天然ゴム



450

品番	使用電圧	厚み	寸法(定尺)	形状	色	重量	試験電圧
450	7,000V以下	凹 4mm 凸 6mm	1m×12m	B山	青	9.8kg/1m	20,000V 1分間

※定期自主検査：対象外



平

### 耐電用ゴムマット

表面は滑らかな平形状と筋入(B山)があります。

材質：天然ゴム



452

品番	使用電圧	厚み	寸法(定尺)	形状	色	重量	試験電圧
452	7,000V以下	6mm	1m×10m	平	黒	9.9kg/1m	20,000V 1分間
455		10mm				16.5kg/1m	
456		凹 8mm 凸 10mm	16.4kg/1m				
457		3mm	1m×20m	平		5.0kg/1m	10,000V
458		5mm	1m×10m			8.3kg/1m	1分間

※定期自主検査：対象外



B山

## ゴム板

各種ゴム板取り扱いございます。

※耐電性能はありません。

材質	厚み	寸法(定尺)	表面
NR	1t、2t、3t	1m×20m	平
	4t、5t、6t、8t、10t	1m×10m	
CR	1t、2t、3t	1m×20m	
	4t、5t、6t、8t、10t	1m×10m	

### 高所作業車バケットライナー用マット

バケットライナー内に敷き、滑りによる事故などを防止します。

材質：天然系ゴム(NR、SBRブレンド)

※耐電性能はありません。



902

品番	サイズ	厚み	寸法	色	重量
900	大	凹 4mm	610×900mm	黒	4.8kg
902	小	凸 9mm	450×580mm		2.2kg