

ARS
アルスコポレーション

Produced by ARS
Made in JAPAN

経済的な
替刃式

木柄の商品と比較して
約15%軽い*

軽量780g^{グラム}

※他社同サイズ製品と比較。アルスコポレーション調べ

アルス独自の
「ひねり研磨」
切れ味

美 プロの
こだわり
仕上げ
professional



直径 **6mm**
生木
切断の目安

替刃式
軽量刈込鋏

KR-1000 葉刈り・仕上げ用



KR-1000



KR-1000-1



美 プロの こだわり 仕上げ

プロのこだわり! 葉刈り・仕上げ用軽量刈込鋏

切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。するどい切れ味と軽い取り回しで、プロこだわりの美しい仕上がりをサポートします。

アルス独自の「ひねり研磨」 するどい切れ味&耐久性を実現




切れ味が際立つアルス独自の「ひねり研磨」を採用。匠の技を数値化し、刈込鋏としてより理想的な形に近付けました。また、高炭素刃物鋼を全焼きすることで、高い耐久性を持っています。

ヤニ・サビ・摩耗に強い! ハードクローム仕上げ

さび・摩耗に強く、耐久性に優れた表面加工を採用し、プロのハードな刈り込み作業に応えます。

リーズナブルに切れ味持続! 経済的な替刃式

■ 購入後毎年買い替え・3年間の費用シミュレーション

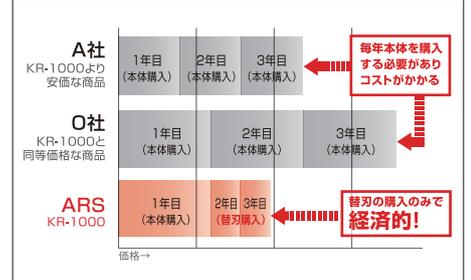

替刃式で本体を買い換えることなくリーズナブルにするどい切れ味を持続します。緩み止め金具方式により替刃と切り心地の調整が簡単!

木柄の商品と比較して 約15%軽い 軽量780g!

アルミダイカストをボディに採用し、同サイズの木柄の商品と比較して約15%の軽量化を実現しました。

切断時のショックを吸収! 手への負担を軽減! 打ち合いクッション

大型の打ち合いクッションを採用。切断時のショックを大幅にやわらげ、手への負担を軽減します。

刈り幅16%アップ! 長い刃で ザクザク刈り込み!

当社従来品に比べ、刃長を155mmから180mmへと25mm延長。刈り幅を約16%アップしザクザク刈り込むことができます。

△ 注意

本製品KR-1000専用替刃(KR-1000-1)はK-1000、K-1100には取り付けできません。ご購入の際はご注意ください。

KR-1000-O クリップオレンジ KR-1000-G クリップグリーン KR-1100 クリップブルー

品番	品名	全長(mm)	刃長(mm)	質量(g)
EA650A-10	KR-1000 替刃式軽量刈込鋏 KR-1000	653	180	780
EA650A-10B	KR-1000-1 替刃式軽量刈込鋏 KR-1000 替刃	238		236

- 高炭素刃物鋼 ●ハードクローム仕上げ ●打ち合いクッション
- 刃カバー付き ●替刃式

お取り扱い店

●このカタログに記載されている内容は2012年10月現在のものです。
●商品本体の色は、印刷適正上、実物と異なる場合があります。
●このカタログに掲載されています製品の仕様・寸法・価格・カラーなどが改良により、多少の変更がある場合がございますのであらかじめご了承ください。

© 2012.10.10



ARS アルスコポレーション株式会社

本社: 大阪府堺市中央区八田寺町476-3
〒599-8267 Phone:072-260-2121
東京支店: 東京都千代田区東神田2丁目5-15 住友生命東神田ビル11F
〒101-0031 Phone:03-3864-5600
九州営業所: 福岡県福岡市博多区吉塚4-10-48 福岡インタービル5F
〒812-0041

詳しい情報をご覧になりたい方は、下記のWEBサイトへどうぞ。
<http://www.ars-edge.co.jp/>