


EA650AX-120(伸縮式高枝鋸)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願い申し上げます。

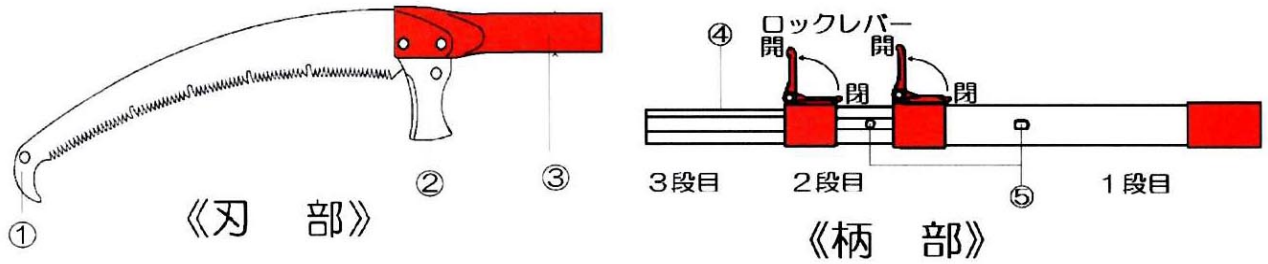

■お取扱方法

1. 3段目パイプのボタン④を押えながら刃部を差し込み、③の穴にボタンが飛び出すのを確認してください。
2. 2段目・1段目頭部のロックレバーをナネ上げ、長さを調節後、元のロック状態に戻してご使用ください。
3. 最も長く使用する場合は、2段目・1段目のボタン穴⑤にボタンが飛び出した状態でご使用ください。

■商品の特徴

- フック①は、枝や幹に巻き付いたつるをほどいたり、枝の切断時に鋸刃が外れるのを防ぎます。
- 刃部は「UVカット付きカーブソー」で、縦引目が入っているため斜め切りもスムーズ。1度に木と多くの接点を持つように作られているため、速く美しく切ることができます。
- 「皮カッター②」により、皮を剥いだり、切り残した枝のカットをたやすくできます。
- 2段目にラック機構を採用した事により無段階調節が可能になりました。



ご使用上の注意

- 当商品の刃物は、鋭く切れるように種々の工夫がされておりますので、十分な注意が必要です。
- 使用する前には、点検を行い、異常の有無を確認して下さい。
- 枝部のパイプ(1段目・2段目)を抜いてのご使用は、故障の原因となりますので絶対にお避けください。