


EA650AX-21

高枝はさみ

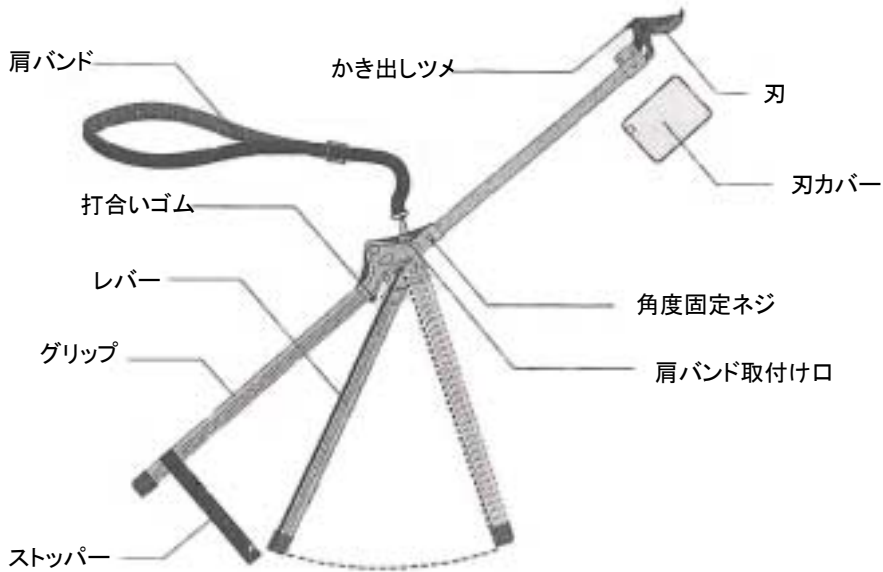

〈特長〉

- ① 腰の横にフリップをあてて切断できる為今までのはさみでは、切断できなかった太枝の切断が可能になりました。(最大切断直径: 40mm)
- ② 肩バンドが装備されているため、長時間の作業にも疲れにくく、作業効率が高まります。
- ③ 刃部が180°回転できるので、いろんな方向に生えた枝でも対応でき、また、回転範囲内で固定も可能です。
- ④ かき出しツメで、カットしたツメなどをツメで、かき出せます。
- ⑤ 打ち合いゴムが、枝などを切断した時におこる衝撃を和らげます。

① ②



④



〈ご使用方法〉

1. レバーにストッパーがかかっているか確認してから刃カバーを取り外して下さい。
刃先を安全な場所に向け、レバーからストッパーを下下さい。
2. グリップを握り腰の横にグリップをあてて、ゆっくりとレバーを開いて下さい。
レバーと刃は連動しますのでレバーを開閉させ、刃が開閉するか確認してください。
3. 刃を手元で最大180°回転できます。角度を定めた後、手元の角度固定ネジで固定して切断作業をして下さい。



〈仕様〉

- ・全長 … 1500mm
- ・刃長 … 63mm
- ・重量 … 1550g(ベルト含む)
- ・刃の回転 … 180°
- ・材質 … 刃部: 高炭素刃物鋼、パイプ部: アルミ合金