

EA650AX-30

[軽量型]伸縮式高枝鉋

長時間の仕様でも疲れない810g



- 仕 様
- ・全長...1.75m ~ 3.0m
 - ・刃長...48mm
 - ・材質...高炭素刃物鋼、高強度アルミパイプ
 - ・重量...810g
 - ・切断能力... 12mmまで

切った枝をそのままつかめるカットキャッチ機能

鋭い切れ味に加え、果物、枝などの切断物を確実につかむ、カットキャッチ機能を採用。
(採取部<ツカミ>は取り外すことができます。)
毛虫・みの虫やとげなど触れずに安全に作業する事ができます。



カンタン伸縮！

ズームレバーを握って内側のパイプを操作するだけでカンタンに伸縮できます。

最短1.75m ~ 最大3.0mまで5段階に調節が可能です。



回転スリーブ機構

接続部分にあいている穴を1個から2個にすることや、グリップ部の回転スリーブ機構を新設計することで、パイプの厚みを薄く、径を細くすることを可能にしました。



より強い耐久性を実現。

高強度パイプ


スキーストックにも使用される

高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。




グリップ回転式<250度>

回転式のグリップで、刃部の向きを手元で変えることができます。最大250度回転できるので、枝の向きに合わせて切ることができます。

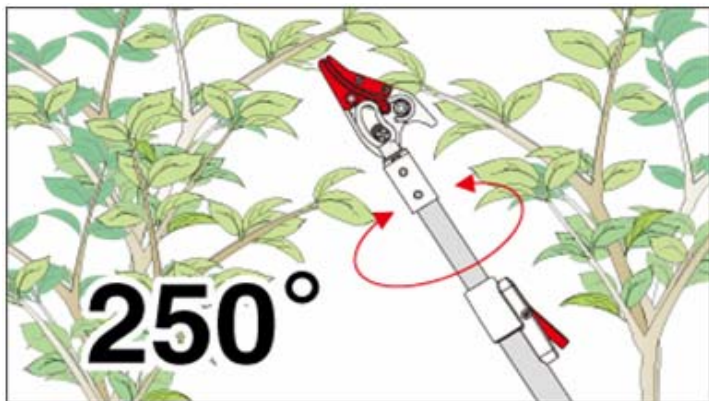

グリップ開き角度2段階切り替え式

枝の太さに合わせて、グリップの角度を2段階に調節することができます。

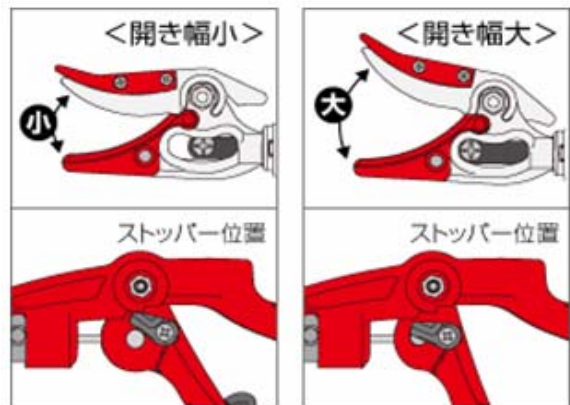

打ち合いクッション

打ち合いクッションにより、枝を切断したときに起こる手や腕への衝撃をやわらげます。



フッ素樹脂加工

表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。



●各部名称

