

EA650AX-35、-35B、-35R

[伸縮式]高枝はさみ



品番	名称
EA650AX-35	本体
EA650AX-35B	替刃(1枚)
EA650AX-35R	替切刃(1枚)




●仕様

- 全長…1.77~3.02m
- 刃長…48mm
- 刃材質…高炭素刃物鋼
- フッ素樹脂加工
- アンビル設計
- アルミダイカストグリップ
- グリップ開き角度2段階調節
- 切断能力… ϕ 15mm
- 専用鋸付き
- 刃カバー付き
- 重量…1235g

金具が不要になり
鋸の取り付けが、より簡単になりました!

シングルズームレバーで、カンタン伸縮!
レバー部分も幅を広くし、軽い力で扱えるようになりました!

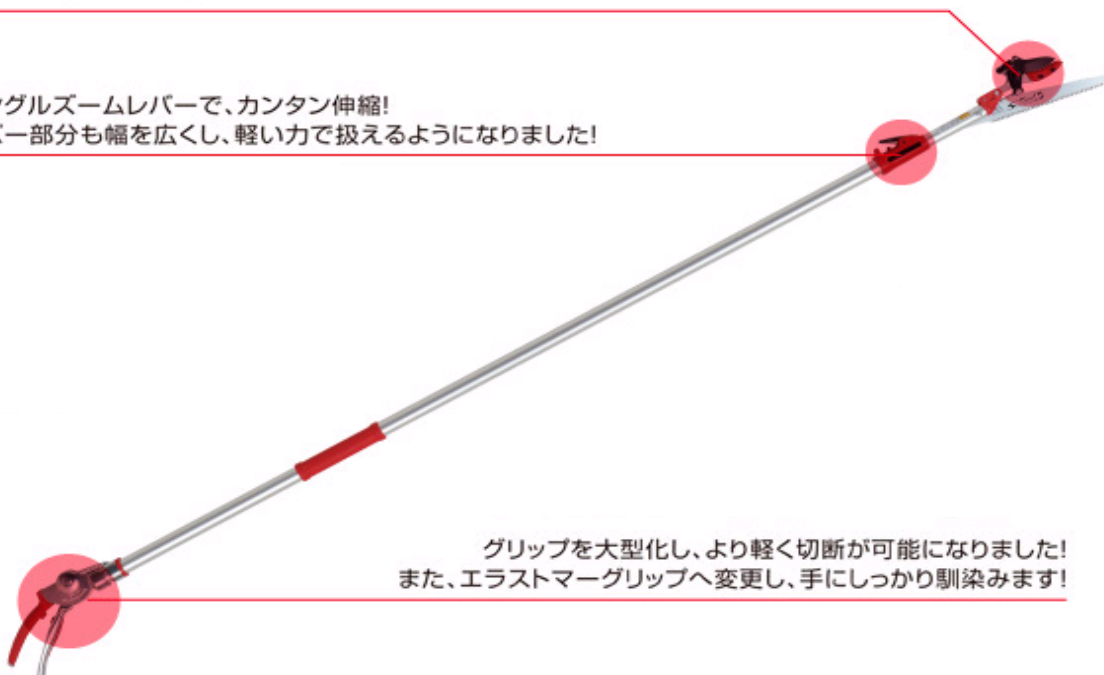


グリップを大型化し、より軽く切断が可能になりました!
また、エラストマーグリップへ変更し、手にしっかり馴染みます!

Anvil Type



女性に優しい
アンビルタイプ

ユニバーサルデザイン

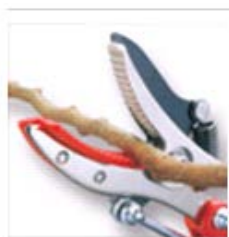

包丁とまな板の関係

上刃は包丁のように鋭角で鋭く、
軽い力で切断でき、下刃がまな板のように受けます。



ズームレバー操作

ズームレバーを握ると内側のロックがはずれ、
ポールを伸縮することができます。
最短1.77mから3.02mまで、中心部のズームレバーを
操作し5段階の調節が可能です。



専用鋸

はさみでは切りにくい太い枝にも対応できます。



グリップ回転式

刃部は270°回転するので、
はさみの向きに合わせて切ることができます。