

EA650AX-36~-38

伸縮式高枝鋸

<仕様>

廃番

廃番


品番	全長(mm)		刃長	重量	切断目安	刃仕様	用途
	最短	最長					
EA650AX-36	1332	2082	60mm	1050	生木 φ12mm	鍛造・ハードクロム仕上	採取
EA650AX-37	1332	2082	60mm	1040	生木 φ15mm	鍛造・フッ素樹脂加工	剪定
EA650AX-38	1391	2141	123mm	1100	生木 φ9mm	ハードクロム仕上	刈込

- 刃材質…高炭素刃物鋼
- グリップ…アルミダイカスト+エラストマー
- 刃カバー付
- 打ち合いクッション
- 替刃式
- グリップ開き角度2段切替式

※AX-37(剪定タイプ)には採取部(ツカミ)がないため切った枝などをつかむ機能はついておりません(AX-36,-38には付帯)
 ※切断目安はつかみ部を取り外した時の数値です




EA650AX-36

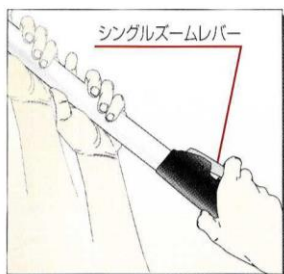

長さ調節ラクラク!

シングルズームレバー


シングルタイプのズームレバーを握って、内側のボールをひきのばすだけでボールの長さが手軽に調節できます。高低差の激しい作業に大変便利です。

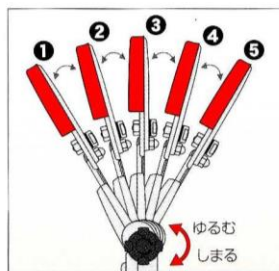

首ふり機構で切断物をしっかりとらえます!

チルト機構


刃先の向きは、左右に最大30°ずつ5段階に振ることができます。用途にあわせて、お好みの位置に調節し、カットすることができます。

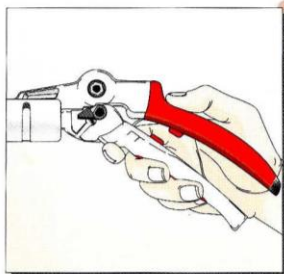

疲れにくい! すべりにくい!

アルミダイカスト+エラストマーの大型グリップ

アルミダイカスト製大型グリップが刃に力をしっかり伝え、堅い枝も確実にカットします。またエラストマー樹脂グリップが手によくなじみ、長時間の作業でも、疲れにくくなっています。

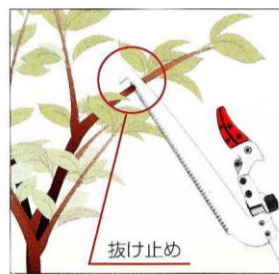

太い枝もラクラクカット!

専用鋸


はさみでは切りにくい太い枝も、取り付け簡単な付属の鋸でカットすることができます。先端には抜け止めがついているので、切断中の枝を切り終えるまで逃しません。



いろんな角度の枝にフィット!

グリップ回転式

刃部は270°回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。枝ぶりの大きな木の剪定などに便利な機能です。

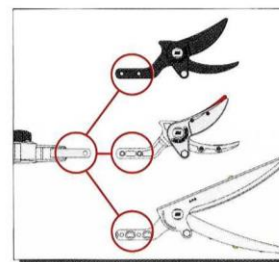

取り付けかんたんで経済的な替刃式!

長年ご使用いただいて切れ味が悪くなった時には、替刃をオプションとして揃えています。



EA650AX-37



EA650AX-38