



アンビルつかみ付

184WZ-2.9-5D

直径

20
mm以下



**生木
切断目安**

※ダブルグリップ使用時
※イラストは実寸とは
異なります。

剪定タイプ

180WZ-2.9-5D

直径

18
mm以下

手元側グリップと刃先側グリップ、ふたつのグリップを使用し両手で握って太枝をカットすることができます。

※切断目安は、握力や樹木の種類などにより変わります。

両手で握って切れる!!

約2倍のパワー


ダブルグリップ

伸縮式高枝鋏
ズームチョキ
ZOOM CHOKI



ダブル グリップ 両手で握って切れる 約2倍のパワー

ふたつのグリップを使用し両手で握って切断でき、最大直径20mm(アンビルつかみ付の場合)の太枝もカット!
今まで切りにくかった太枝もカットすることができます。

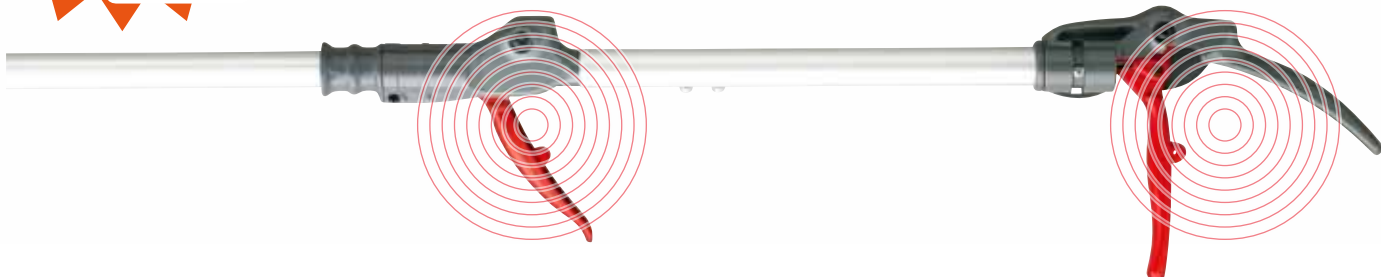

カンタン伸縮 1.9m↔2.9m

カンタンズーム機構で最短1.9m～最長2.9mまでカンタンに伸縮可能。庭木に合わせて調整できます。



枝をねらいやすい 310°グリップ回転

枝の向きに合わせて手元で最大310°回転できるので、どんな枝でも向きに合わせて狙いやすい設計です。

ヤニがつきにくい フッ素樹脂加工刃

表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、切断力が増します。また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。



安心の日本製

アルス製品は、体系化された品質管理規定に基づき、自社工場にて製造しています。「素材の受入」「生産工程」「製品化」「物流」の各段階において、工程検査・抜き取り検査を実施しています。



SGマーク認定商品

生命または身体に対して危害をあたえるおそれのある製品について、製品安全協会が安全な製品としての認定基準を定め、その基準に適合していると認められた製品にのみつけられるマークです。



1年間無料保証

万が一、なにかトラブルが起こった場合でも、購入から1年間は無料で修理・メンテナンスを受けることができます。



直径 (EA650AX-43)
生木 20mm以下
切断目安
※ダブルグリップ使用時
※イラストは実寸とは異なります。
アンビルつかみ付
184WZ-2.9-5D



直径
生木 18mm以下
切断目安
※ダブルグリップ使用時
※イラストは実寸とは異なります。
剪定タイプ
180WZ-2.9-5D

品番	品名	全長(mm)	刃長(mm)	質量(g)	伸縮段階
184WZ-2.9-5D	伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 アンビルつかみ付	1,900~2,880	48	1,295	5
180WZ-2.9-5D	伸縮式高枝鋏ズームチョキ倍力 剪定タイプ	1,906~2,886	55	1,265	5

(EA650AX-43)

- 高炭素刃物鋼 ●フッ素樹脂加工 ●アンビル設計(アンビルつかみ付のみ)
 - アルミダイカストグリップ(手元側グリップ・刃先側グリップ) ●刃力バー付き
 - 打ち合いクッション ●310°グリップ回転 ●D型パイプ
- ※全長及び質量は、鋸を含まない高枝鋏のみの数値です。



鋸では切れない太い枝は、別売りの鋸を取り付けてご使用ください。

取付金具付鋸
ZZ-18S-KT-1

付属の取付金具にて工具を使用せず
取り付けることができます。

鋸替刃(鋸刃のみ)
ZZ-18S-1
ZTR-25S-1

鋸刃を直接本体へ取り付けることができます。

ARS アルスコポレーション株式会社
本 社: 大阪府堺市中央区八田寺町476-3
〒599-8267 Phone:072-260-2121

東京支店: 東京都千代田区東神田2丁目5-15 住友生命東神田ビル11F
〒101-0031 Phone:03-3864-5600
九州営業所: 福岡県福岡市博多区吉塚4-10-48 福岡インタービル5F
〒812-0041

詳しい情報をご覧になりたい方は、下記のWEBサイトへどうぞ。
<http://www.ars-edge.co.jp/>

- このカタログに記載されている内容は2017年1月現在のものです。
- 商品本体の色は、印刷適正上、実物と異なる場合があります。
- このカタログに掲載されています製品の仕様・寸法・価格・カラーなどが改良により、多少の変更がある場合がございますのであらかじめご了承ください。

© 2017.01.05