

⑪ お客様ご相談窓口のご案内

刃物の病院 グリーンパパ

伸縮式高枝鋏の点検・修理(有料)にご利用いただけます。
刃物の病院「グリーンパパ」は、アルス商品を末永くお使いいただけるように、メンテナンス・アフターケアなどの支援体制を推進しております。

アルスコポーレーション株式会社
グリーンパパ事業部「刃物の病院」 **0120-833202**
営業時間／月曜日～金曜日 9:00～17:00 (祝日および当社休日を除く)
<http://www.ars-edge.co.jp/maintenance/>

2017.2

取扱説明書

〈キリトリセン〉

⑫ 保証書

(故障時はご記入を確かめて、切り取ってご提示ください)

品番	184WZ-2.9-5D / 180WZ-2.9-5D		
保証期間	お買い上げ日 ※ 年 月 日より 年 月 日 (ただし刃・鋸は、別)		
お客様	姓 名 前 姓 名 姓 名 住 所 〒 市 区 町 丁目 番 号 電話番号()		
販売店	店 住所、電話番号 ※		

販売店様へ……※印欄は、必ず記入してお渡ししてください。
お客様へ……※印欄に記入がない場合は、お買い上げシートをご提示ください。

アルスコポーレーション株式会社 お客様サービス係
〒599-8267 大阪府堺市中区八田寺町476-3 電話番号:0120-833202

ARS

アルスコポーレーション

伸縮式高枝鋏

ズームチョキ 倍力

ZOOM CHOKI

ダブルグリップで
約2倍のパワー!

ラクラクカット!

握力軽減!

アンビルつかみ付

美しい切り口!

スパッと切り口鮮やか

剪定タイプ

グリップ回転310°

ラク～な姿勢で
枝をねらいやすい!

SG認定商品・
1年間無料保証
万一の時にも安心!



● 日本製 Produced by ARS

取扱説明書 保証書付き

アンビルつかみ付
184WZ-2.9-5D

剪定タイプ
180WZ-2.9-5D


お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
●ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管し、必要に応じてお読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

■もくじ■

ページ

① 各部のなまえと刃部の特長	2-3
② 必ずお守りください	4-5
③ ご使用方法	
●基本的な使い方	6-7
●伸縮方法	8-9
●太い枝を切る時は・鋸の使用方法	10
④ ご使用後のお手入れ・保管方法	11
⑤ 部品一覧	12-13
⑥ 故障かな?と思ったときは	14
⑦ SGマークについて	14
⑧ 基本仕様	14
⑨ アフターサービスと保証について	15
⑩ 無料修理規定	15
⑪ アルスコポーレーション お客様ご相談窓口のご案内	16
⑫ 保証書	16

① 各部のなまえと刃部の特長

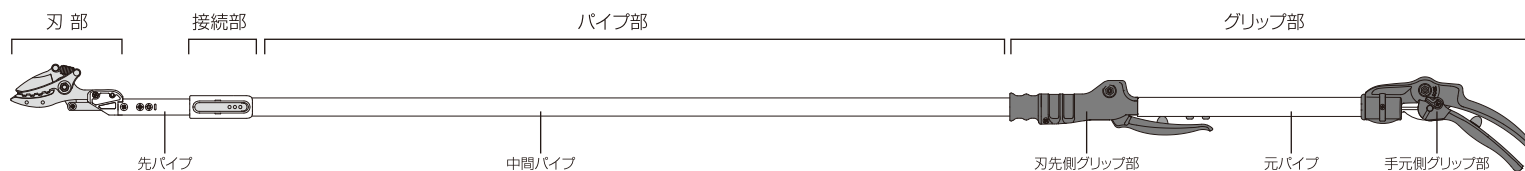

刃部

アンビルつかみ付 184WZ-2.9-5D

直径 **20mm** 以下
生木 切断目安


※ダブルグリップ使用時
※イラストは実寸とは異なります。

- 握力軽減
- カットキャッチ機構

上刃は包丁のように鋭角で薄く、下刃はまな板のように受ける構造になっているため、太い枝を楽に切断することができます。
枝や果実を確実にキャッチするカットキャッチ機構付き。

※採取部(ツカミ)は取り外すことができます。

- 高炭素刃物鋼
- フッ素樹脂加工

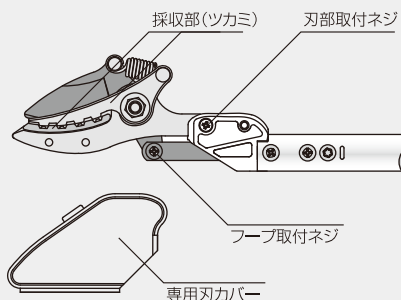

剪定タイプ 180WZ-2.9-5D

直径 **18mm** 以下
生木 切断目安


※ダブルグリップ使用時
※イラストは実寸とは異なります。

- 美しい切り口


剪定タイプは切れ味が良く、美しい切り口が特長です。

※剪定タイプは採取部(ツカミ)がないため、切った枝等をつかむことができません。


- 高炭素刃物鋼
- フッ素樹脂加工

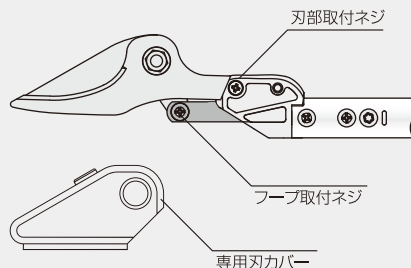

グリップ部

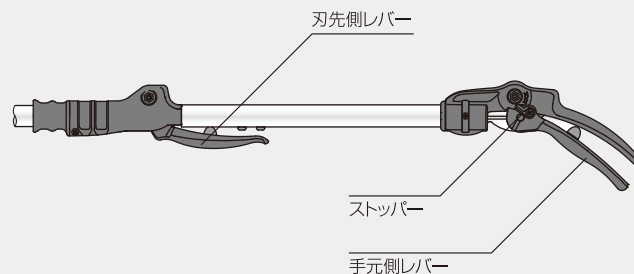

伸縮部

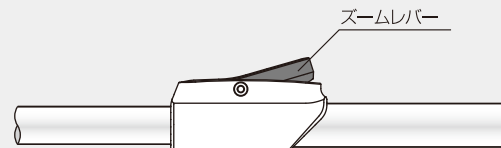

② 必ずお守りください <安全上のご注意>

- ★ご使用の前に、この「必ずお守りください <安全上のご注意>」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 - ★ここに示した注意事項は製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、本取扱説明書の内容と違った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」に区分しています。
- いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠警告 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意 人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)

 このマークは、必ず実行していただく「強制」項目を表します。

★お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠警告	
 刃の部分さわらない はさみの刃の部分で指でさわったり、刃と刃の間に指や手など切断物以外のものは入れないでください。けがのおそれがあります。	 電線の近くで使わない 感電を防止するため、電線を切ったり、電線の近くでは使わないでください。

⚠注意	
 脚立などの上で使わない 屋根や脚立の上など足元の不安定な場所では使わないでください。けがのおそれがあります。	 保護メガネなどを着用する 使用時の事故を防止するため、保護メガネ、帽子などを着用してください。

⚠注意	
 切断作業の真下では使わない 切断物が落下し、思わぬけがをすることがありますので、切断を行っている真下では使わないでください。子供やペットについても同様の注意をしてください。	 各部の点検をおこなう ご使用前には各部が確実に取り付けられているか点検して、異状の無いことを確認してください。異状があればご使用にならないでください。お買い求めの販売店もしくは、当社お客様サービス係にご連絡ください。
 刃をこじない 刃欠けや折れの原因となりますので、枝を切るときは刃を横方向にこじないでください。	 安全に保管する 使用しない場合は乾燥した場所で、子供が勝手に触れないところに保管してください。けがのおそれがあります。
 分解しない 本品は分解しないでください。作動不良の原因となります。	 移動の際はストッパー・刃カバーを装着する 持ち運ぶとき(移動の際)は、ストッパーをかけ、刃部には刃カバーを付け、充分に注意をはらってください。
 園芸用高枝鋏以外に使用しない 園芸用高枝鋏以外の目的に使用しないでください。	 別売品の取り付けは、取扱説明書に従う 別売品の取り付けは、取扱説明書に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店、もしくは当社に依頼してください。正しく取り付けされないと事故やけがのおそれがあります。
 パイプ部分を踏みつけたりぶつけない パイプ部は踏んだり、ぶつけないでください。作動不良の原因となります。	

③ ご使用方法 <基本的な使い方>

1.ご使用前の準備

- ・長袖、長ズボン、手袋を着用し、エプロンなど汚れても気にならない服装をしてください。
- ・保護メガネを着用してください。
- ・使用前に刃こぼれやガタツキなどがないことを確認してからお使いください。




異常を感じた場合は、使用を中止し、当社またはお買い求めの販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、ケガや器具損傷などの原因となります。



屋根や脚立の上など足元の不安定な場所では使用しないでください。けがのおそれがあります。



2.基本的な使い方

- ① 手元側グリップ部のストッパーがかかっているか確認してから、刃カバーを取りはずしてください。

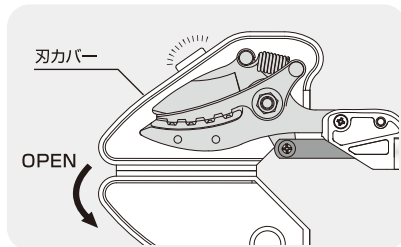


- ② 手元側グリップ部を握り、ストッパーをはずして、ゆっくりとレバーを開いてください。

※切断する太さに合わせて、刃の開き幅を2段階に調節できます。

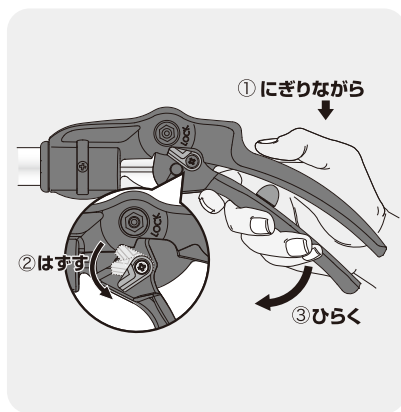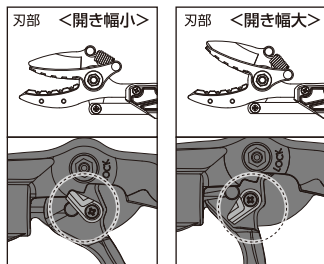


- ③ グリップ部のレバーと刃部は連動しますので、レバーを開閉させ、刃が開閉するか確認してください。

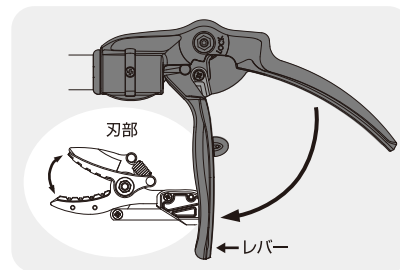

- ④ 刃部は、手で向きを変えることができます。最大310°回転できるので、枝の向きに合わせてパイプを回転させてください。




- ⑤ 準備が整えば、目標物(切りたい枝など)を挟んで、刃先側グリップと手元側グリップを両方握り込み切断してください。また、刃先側グリップもしくは手元側グリップ片方のみを握り込んで切断することも可能です。

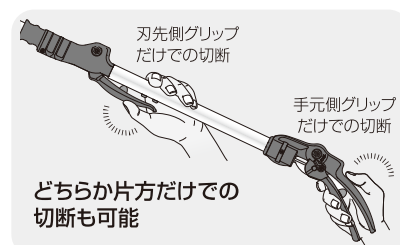


■ カットキャッチ機構

 ※アンビルつかみ付(184WZ-2.9-5D)は果実、枝などを採取部(ツカミ)でつかむことができます。果実や枝をつかむ場合は、つかみたいものの方へ採取部(ツカミ)を向けてください。



パイプの平面側に採取部(ツカミ)が付いています。

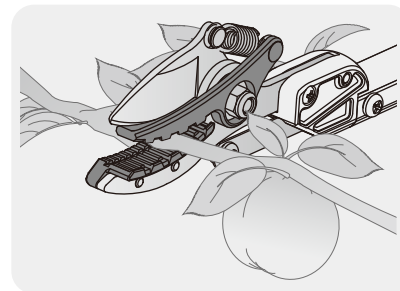


刃欠けや折れの原因となりますので、枝を切るときは刃を横方向にこじないでください。




切断物が落下し、思わぬけがをすることがありますので、切断を行っている真下では使用しないでください。子供やペットについても同様の注意をしてください。

パイプを伸縮させるには


- ① ズームレバーを押し込んでください。

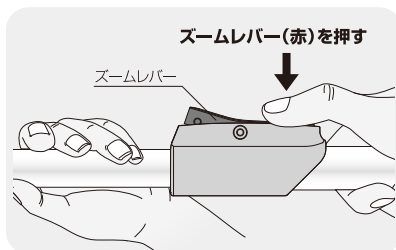


- ② ズームレバーを押し込んだ状態で、パイプをずらして伸縮させてください。

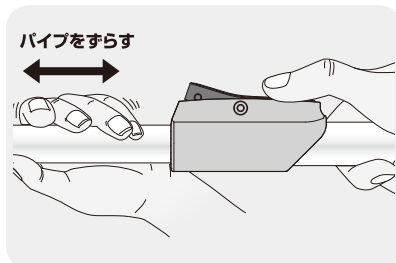

- ③ 連結位置(穴)の手前で一度止め、ズームレバーをはなしてください。

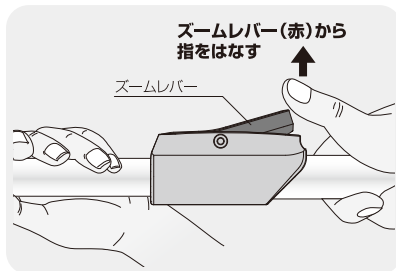

- ④ パイプをゆっくり動かして、連結させてください。所定の位置で「カチッ」という音とともにパイプがつながります。

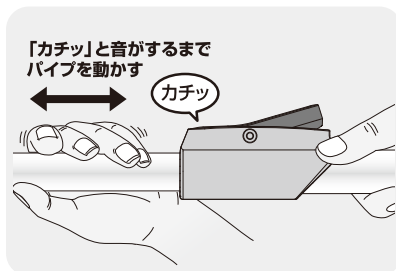


- ⑤ グリップ部のレバーを1、2度にぎって、刃が開閉できるか確認してください




伸ばす時も縮める時も同じ操作を行ってください。

必ず守る

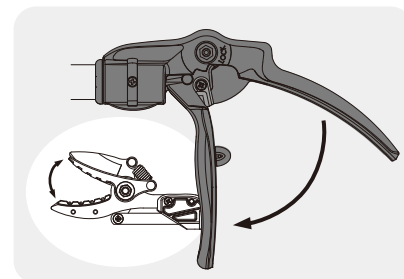


ズームレバーの状態による伸縮と刃の関係

↓ ズームレバーのロックを解除した状態

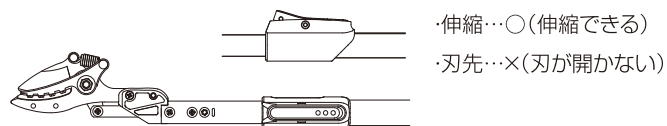

↓ ズームレバーのロックがかかった状態

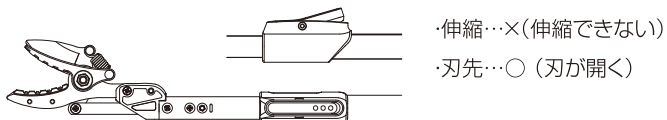


③ ご使用方法 <太い枝を切るときは・鋸の使用>

●**鋸では切れない太い枝は、別売の鋸を取り付けてご使用ください。**

目安として、直径20mm以上の太い枝は、鋸を取り付けて切断してください。

※ 取り付けの際は、必ずグリップ部のストッパーをかけてから行ってください。

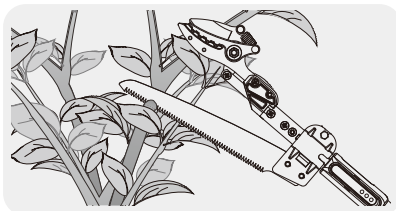

鋸刃取り付け方法


取付金具付き鋸(ZZ-18S-KT-1)を取り付ける場合

- ① 本体の鋸取り付け部の穴と鋸取り付け金具の凸部Aを合わせて、鋸取り付け金具で本体をはさみ込んでください。
- ② 鋸取付金具上部にある切り欠き部に金具取り付けネジ頭をはめ込み蝶ナットをしめてください。




必ず守る

鋸を取り付ける際は、刃部取り付けネジをはずす必要はありません。故障の原因となりますので、絶対にはずさないでください。

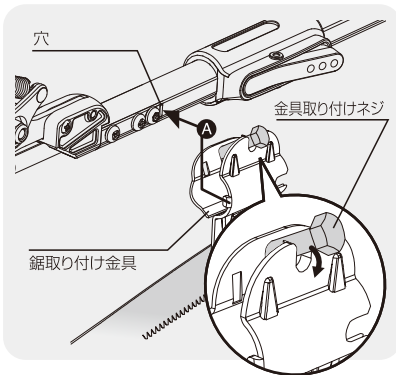

鋸刃(ZZ-18S-1、ZTR-25S-1)を取り付ける場合

- ① 鋸取付ネジをはずしてください。
- ② 鋸刃を穴位置に合わせて、鋸取付ネジをしめてください。
※ 専用ネジ以外のものは使用しないでください。故障の原因となります。
- ③ 必ず、鋸取付ネジがしっかり締め付けられているかを確認した上でご使用ください。

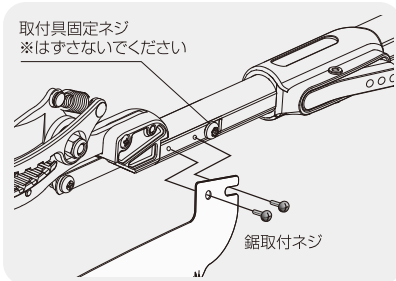

必ず守る

鋸刃をご使用にならない時は、鋸取付ネジを本体に取り付けておくなどし、なくさないようにしてください。




必ず守る

鋸刃の取り付け、取り外しには取付具固定ネジをはずす必要はありません。故障の原因となりますので、絶対にはずさないでください。



④ ご使用後のお手入れ・保管方法

- ① ご使用後は刃に付いたヤニ・葉等をブラシなどで取り除き、市販のオイルを注油してください。


※ 刃部は鋭利な刃付けをしていますので、刃部には手を触れないでください。

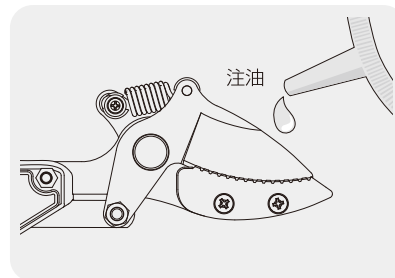

- ② 保管場所は湿気が少なく、お子様の手の届かないところを選び、倒れないように固定してください。また、グリップはストッパーを掛け、刃部には必ず刃カバーを装着してください。

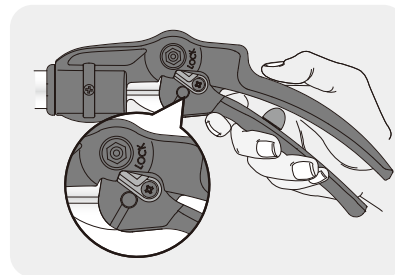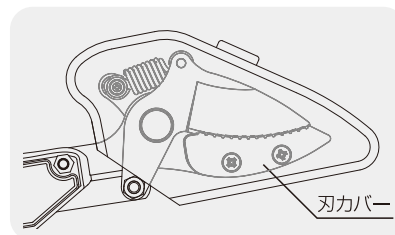

⑤ 部品一覧

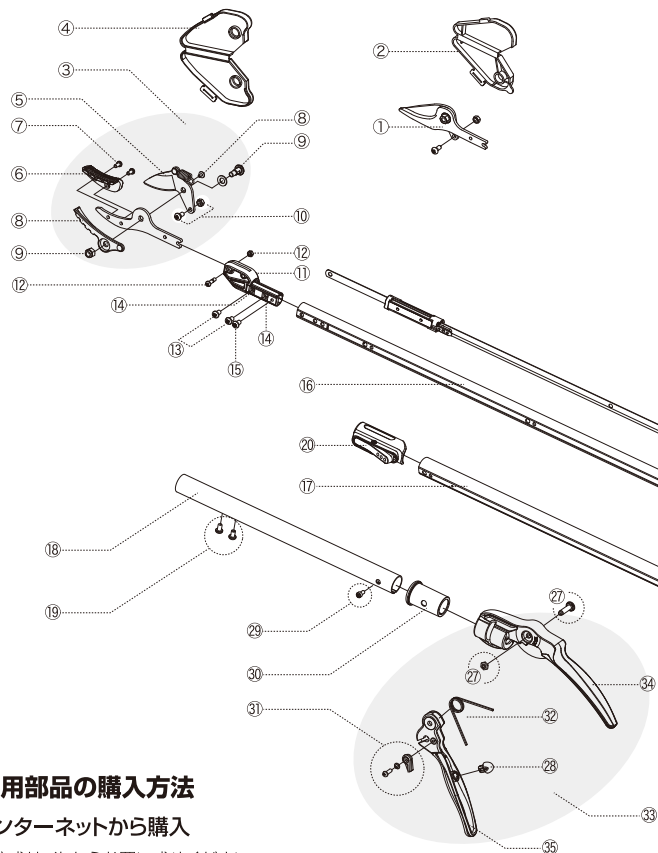

交換用部品の購入方法

① インターネットから購入

ARS公式サイトからお買い求めください。
<http://www.ars-shop.net>

② 販売店での購入

アルス商品取り扱いの販売店に
 お問い合わせください。

③ お電話での購入

0120-833-202(刃物の病院グリーンバード)
 にお電話にてお申し込みください。

番号	部品名	番号	部品名	番号	部品名
①	替刃 (180WZ-2.9-5D用)	⑧	ツカミ (ネジ付)	⑭	鋸取付ナット
②	刃カバー (180WZ-2.9-5D用)	⑨	刃センターネジ・ナット (ワッシャー付)	⑮	取付具固定ネジ
③	替刃 (184WZ-2.9-5D用)	⑩	フープ取付ネジ・ナット	⑯	先パイプ
④	刃カバー (184WZ-2.9-5D用)	⑪	刃部取付具	⑰	中間パイプ
⑤	切刃替刃	⑫	刃部取付ネジ・ナット	⑱	元パイプ
⑥	アンビル	⑬	鋸取付ネジ	⑲	元パイプ取付ネジ
⑦	アンビル取付ネジ			⑳	ジョイントケースセット

別売り消耗部品

アルス商品取扱店にて
 お買い求めください。



専用鋸 (取付金具付)
ZZ-18S-KT-1

全長(mm)	刃長(mm)	質量(g)	税込価格
230	180	102	オープン価格
●高炭素刃物鋼 ●ハードクローム仕上げ			



鋸刃
ZZ-18S-1

全長(mm)	刃長(mm)	質量(g)	税込価格
230	180	35	オープン価格
●高炭素刃物鋼 ●ハードクローム仕上げ			



鋸刃
ZTR-25S-1

全長(mm)	刃長(mm)	質量(g)	税込価格
293	250	60	オープン価格
●高炭素刃物鋼 ●ハードクローム仕上げ			

番号	部品名	番号	部品名	番号	部品名
②①	フープ・先ロッド棒一式 (中間タイコ含む)	②⑦	グリップセンターネジ・ナット	③④	手元側グリップ
②②	元ロッド棒一式 (タイコ含む)	②⑧	打合ゴム	③⑤	手元側レバー
②③	刃先側グリップ取付ストッパーセット	②⑨	グリップ回転止めビス	③⑥	刃先側グリップ
②④	刃先側レバー	③⑩	回転スリーブ		
②⑤	刃先側グリップ取付ネジ	③①	グリップストッパー式		
②⑥	くさび	③②	グリップバネ		
		③③	手元側グリップ一式		

⑥ 故障かな?と思ったときは

修理を依頼される前に、下記の点検をお願いいたします。

症 状	考えられる要因	処 置	掲載ページ
刃が開かない	ストッパーがはずれていない	ストッパーをはずしてください	6ページ
	ヤニがついている	ヤニをふき取ってください	11ページ
伸縮できない	ズームレバーが充分押し込めていない	ズームレバーを充分押し込んでください	8ページ
伸縮させた後、刃が開かない。または、刃は開くが、枝が切れない	内部機構が接続されていない	再度伸縮させてください	8～9ページ
太い枝が切れない	採取部(ツカミ)が枝をつかんでしまう	鋸(別売)を取り付けてください。	10ページ
切断した枝がつかめない (アンビルつかみ付のみ)	つかみたい枝に採取部(ツカミ)が向いていない	つかみたい枝の方へ採取部(ツカミ)を向けてください	7ページ
鋸で切断しようとすると、パイプが伸縮してしまう	パイプが接続されていない	パイプを接続させてください	8～9ページ

左記の点検をしてもなお異状がある場合

ただちに使用中止。
お買い上げの販売店または当社グリーンナビ事業部「刃物の病院」へお問い合わせください。

⑦ SGマークについて



SG(エスジー)マークは、Safety Goods(安全な製品)の略号で、製品安全協会が定めたものです。構造・材質・使い方などからみて、生命または身体に対して危害をあたえるおそれのある製品について、安全な製品として必要なことなどを決めた認定基準を製品安全協会が定め、この基準に適合していると認められた製品にのみつけられるマークです。

SGマーク認定製品は対人賠償責任保険の契約に加入しています。

アルス園芸用高枝ばさみはSGマーク認定製品です。

⑧ 基本仕様

品 番	全長(最短)	全長(最長)	刃 長	質 量	切断目安 (ダブルクリップ使用時)	伸縮段数
184WZ-2.9-5D	1,900 mm	2,880 mm	48 mm	1,295 g	20 mm	5
180WZ-2.9-5D	1,906 mm	2,886 mm	54 mm	1,265 g	18 mm	

※切断目安は、握力や樹木の種類などにより変動します。

※全長及び質量は、高枝鋸のみの数値です。

※SG標準測定法による採取部(ツカミ)の保持力は15N(約1.5kgf)です。

⑨ アフターサービスと保証について

●使用中に異状が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みうえ、「故障かな?と思ったときは(14ページ)」の点検を行ってください。

それでも異状が改善されない場合にはご自分で修理なさらず、お買い上げの販売店、もしくは当社グリーンナビ事業部「刃物の病院」までお問い合わせください。

●保証について

この商品は保証書つきです。

・保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

・保証期間はお買い上げの日から1年です。

・保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店、または当社グリーンナビ事業部「刃物の病院」まで、製品・保証書をご持参ください。

・保証期間経過後の修理については、販売店または当社グリーンナビ事業部「刃物の病院」までご相談ください。修理すればご使用できる製品については、ご希望であれば有料にて修理させていただきます。

※ご自分で修理された場合には、保証の対象外となります。ご注意ください。

●部品保有期間について

この商品の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。

※補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

⑩ 無料修理規定

■ 無料修理規定 ■

1. お買い上げ後、一年間の保証期間内に取扱説明書、または本体ラベルなどの注意書きに沿った正常なご使用状態で、故障の生じた場合には無料で修理いたします。
2. 修理、調整には本機と本保証書をご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にお問い合わせください。
4. ご贈答などで、本保証書に記入の販売店に無料修理を依頼できない場合は、当社グリーンナビ事業部「刃物の病院」までお問い合わせください。
5. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
 - イ. 誤ったご使用や不注意による故障または損傷。
 - ロ. 不当な分解・修理や改造による故障または損傷。
 - ハ. 火災、公害、水害、または地震などの天災地変による故障または損傷。
 - ニ. ご使用中に生じる外観上の変化。(ケース、パイプ、その他部品のキズなど)
 - ホ. 本機の本来の目的以外に使用された場合の故障または損傷。
 - ヘ. 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷。
 - ト. 本書の提示がない場合。
 - チ. 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、または字句を書き替えられた場合。
6. 本書は、日本国内のみに有効です。
7. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
8. **有料修理の場合、修理品の運賃、諸経費はお客様にご負担願います。**

◎ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などにつきまして、わかりにくい場合は、お買い上げの販売店、または当社のグリーンナビ事業部「刃物の病院」までお問い合わせください。