


# 絶縁操作棒

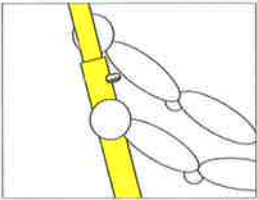


## ピンロック



操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます

## ネジロック

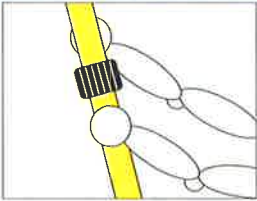

46・59・72・96・12は一番下の継ヶ所がネジロックになっているので、好きな長さで固定できます

## Pickup



先端金具



ピンロックジョイント




ネジロックジョイント



底ゴム  
(2・36・37・45・6m)



足踏  
(4.6・5.9・7.2・9.6・12m)

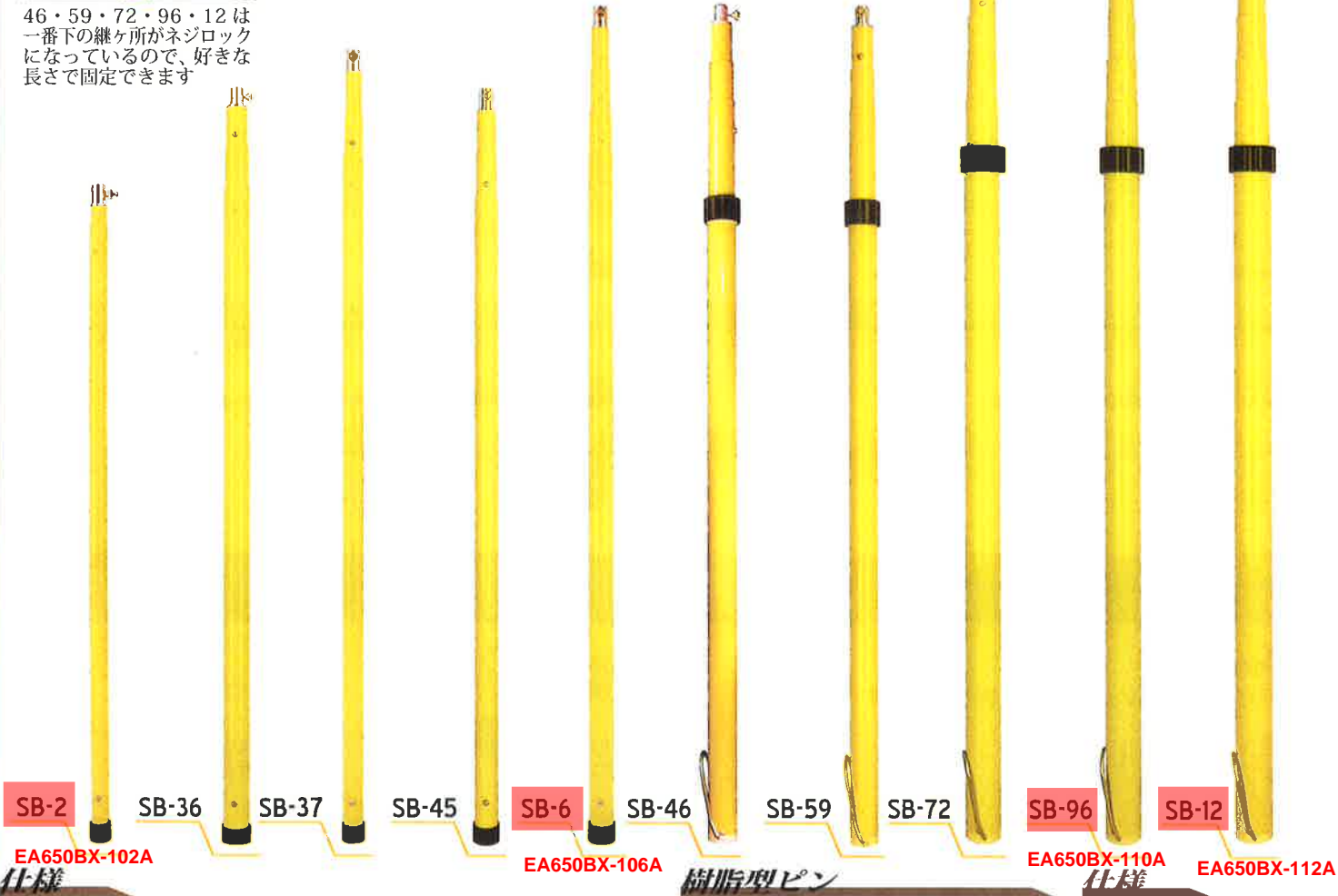

樹脂型ピン

仕様

品番	全長	収納寸法	重量	継本数	継管外径寸法		付属品
					最小径	最大径	
SB-2	2m	1.19m	0.7kg	2本	φ28	φ32	ケース
SB-36	3.6m	1.37m	1.6kg	3本	φ40	φ48	ケース
SB-37	3.7m	1.44m	1.2kg	3本	φ28	φ36	ケース
SB-45	4.5m	1.37m	1.6kg	4本	φ28	φ40	ケース
SB-6	6m	1.52m	2.1kg	5本	φ28	φ44	ケース
SB-46	4.6m	1.52m	2kg	4本	φ40	φ52	ケース
SB-59	5.9m	1.53m	2.7kg	5本	φ36	φ52	ケース
SB-72	7.2m	1.62m	3.8kg	6本	φ40	φ60	ケース
SB-96	9.6m	1.77m	4.6kg	8本	φ32	φ60	ケース
SB-12	12m	1.92m	5.1kg	10本	φ28	φ64	ケース



標準品はステンレスピンですが、注文時、樹脂型のピンにも変更が可能です。



品番	全長
SB-2J	2m
SB-36J	3.6m
SB-37J	3.7m
SB-45J	4.5m
SB-6J	6m
SB-46J	4.6m
SB-59J	5.9m
SB-72J	7.2m
SB-96J	9.6m
SB-12J	12m