

万能防水ケース



EA657-155
(ウレタンあり)



EA657-155NF
(ウレタンなし)



EA657-155GN
(ウレタンなし)

品番	ウレタン	カラー	サイズ(W×D×H)		重量	
			内寸	外寸		
EA657-55	あり	シルバー	468 × 355 × 193mm	524 × 428 × 206mm	5.4kg	
EA657-155		ブラック				
EA657-155NF	なし	ODグリーン			4.8kg	
EA657-155A	あり					イエロー
EA657-155B						オレンジ
EA657-155G						なし
EA657-155GN						

廃番

廃番
廃番
廃番

※NF(ノン・フォーム)シリーズには発泡ウレタンは内蔵されておりません。

PELICAN防水ケースは世界で最もタフなケースとして知られています。

☆優れた耐候性

☆優れた防塵性


☆優れた耐衝撃性

PELICANケース共通
仕様は次ページ



●耐衝撃性

耐衝撃性樹脂の採用により
抜群の商品強度を有します。(使用温度範囲-23℃~99℃)
また成形一体型のケースは繋ぎ目がなく、強度を増しています。

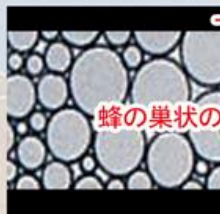


←固形状の壁

蜂の巣状の小空洞

- 高強度の秘密…蜂の巣状の小空洞&硬い壁
からなる構造により、硬いだけでなく、しなることで
負荷を軽減します。

●防塵、防水性

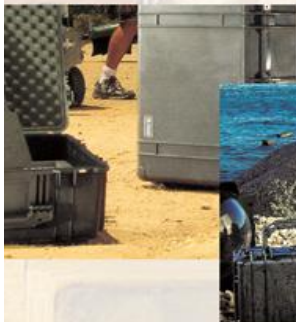

ケース縁部分のパッキンによる密閉性を実現。

防塵・防水性の国際規格であるIP値[※]を取得しており、
様々な環境下に耐え得る耐候性を有しています。



※IP値の取得に関しましては一部のケースを除きます。

●汎用性に優れた 切り抜き式発泡ウレタン



付属のウレタン[※]は収納物に合わせて切り抜きが
でき、収納物を固定し、外部の衝撃から保護します。

※ウレタンが付属していないケースに関しましては
「ウレタンなし」と記述しております。

●カラー バリエーション



ブラック

オレンジ

シルバー

イエロー

ODグリーン