

万能防水ケース



EA657-145NF
(ウレタンなし)




EA657-145
(ウレタンあり)

品番	ウレタン	カラー	サイズ(W×D×H)		重量
			内寸	外寸	
EA657-145NF	なし	ブラック	371 × 258 × 152mm	406 × 330 × 174mm	2.5kg
EA657-145GN		ODグリーン			
EA657-45	あり	シルバー	※底蓋高さ…108mm		2.9kg
EA657-145		ブラック			
EA657-145G		ODグリーン			

●IP67該当

— 線は廃番商品です

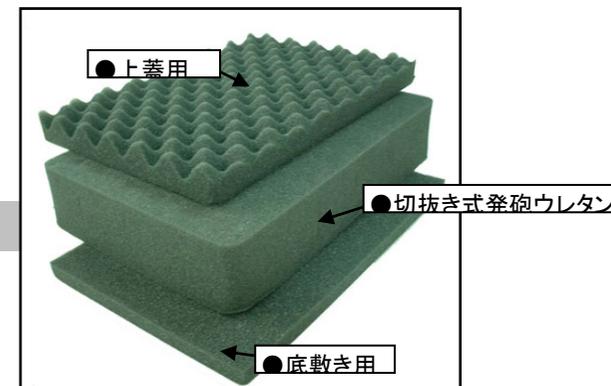

PELICAN防水ケースは世界で最もタフなケースとして知られています。

☆優れた耐候性

☆優れた防塵性

☆優れた耐衝撃性


PELICANケース共通仕様は
次ページ

※-45~-145Gにはウレタン3枚付
ウレタン一面に四角状の小さな切込みが入っており、収納する物の形に合わせて自由に切り抜き事が出来ます。
(※底敷き、上蓋用に切込みは入っておりません)

●耐衝撃性



耐衝撃性樹脂の採用により
抜群の商品強度を有します。(使用温度範囲-23℃~99℃)
また成形一体型のケースは繋ぎ目がなく、強度を増しています。

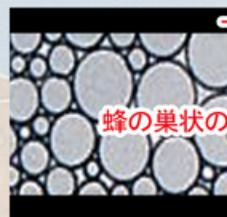

←固形状の壁

蜂の巣状の小空洞

●高強度の秘密…蜂の巣状の小空洞&硬い壁
からなる構造により、硬いだけでなく、しなることで
負荷を軽減します。

●防塵、防水性




ケース縁部分のパッキンによる密閉性を実現。

防塵・防水性の国際規格であるIP値を取得しており、
様々な環境下に耐え得る耐候性を有しています。

※IP値の取得に関しましては一部のケースを除きます。



●汎用性に優れた 切り抜き式発泡ウレタン

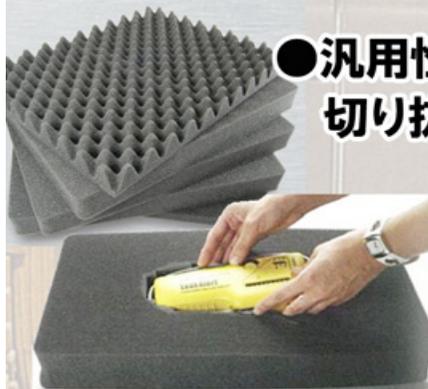

付属のウレタン[※]は収納物に合わせて切り抜きが
でき、収納物を固定し、外部の衝撃から保護します。

※ウレタンが付属していないケースに関しましては
「ウレタンなし」と記述しております。

●カラー バリエーション

