


E A661CJ-30,-31

重ね方トレ

- 容量 8.2L
- 外寸 377(A)X217(B)X156(C)mm
内寸 346(D)X185(E)X145(F)mm
(有効内寸 280(G)X160(H)X132(I))
- 材質 本体 PP(ポリプロピレン)
取っ手 スチール
- ネスティング高さ(K) 55mm
- 重量 640g
- 圧縮荷重(3段棒積における圧縮試験の最大荷重) 945kg
コンテナの段積み荷重は本圧縮荷重値を安全係数4で割った数字以内をご使用の目安として下さい。

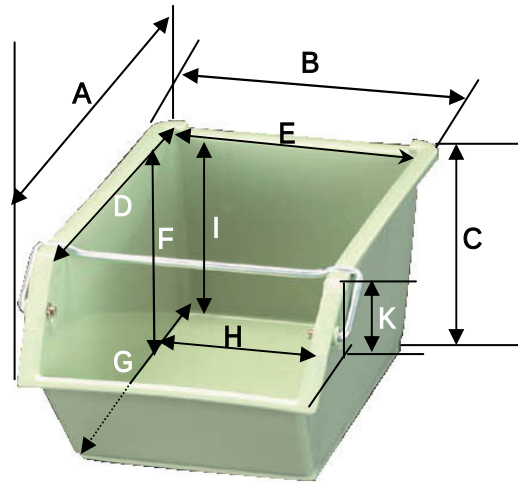

外寸 A X B X C
内寸 D X E X F
有効内寸 G X H X I
ネスティング高さ K

(参考)

ポリプロピレン特性

(長所)

- ・成形加工性
- ・ヒンジ特性
- ・耐薬品性
- ・低比重
- ・電気絶縁性
- ・耐水性
- ・耐ストレスクラック

(短所)

- ・低温耐衝撃性
- ・耐候性
- ・帯電性
- ・そり、ヒケ