

EA682TB ハンドリベッター取扱説明書


Ver 1.1

このたびは当商品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用に際しましては取扱説明書をよくお読み頂きますようお願いいたします。

◆ 仕様

- ・ 適応リベット径…2.4・3.2・4.0・4.8・6.4mm
- ・ 全長…330mm
- ・ 重量…1.04kg
- ・ スパナ付


◆ 各部名称

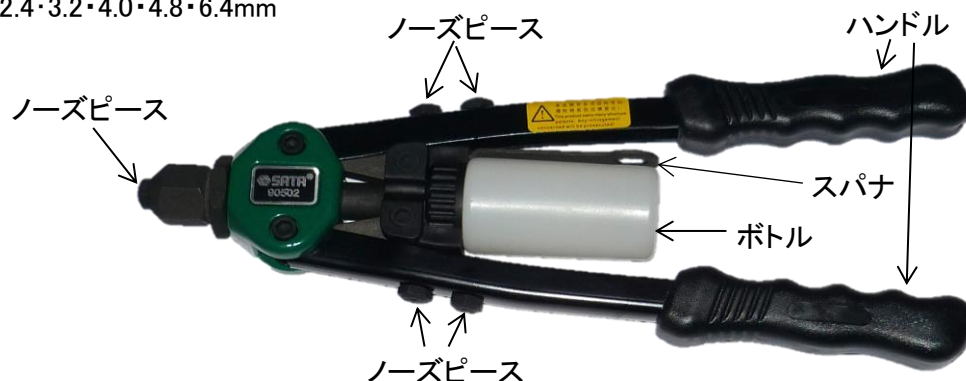


◆ 使用方法

- ① 使用するリベットのフランジ径と同じサイズのノーズピースを選んで、スパナで取り付けて下さい。
(各部名称図参照)
(レンチはハンドルの間にあります。一旦ボトルを外してスパナを引き抜くと外れます。)


- ② ハンドルを大きく開いて、リベットの軸をノーズピースの先端に挿入します。

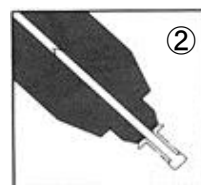

- ③ リベッターを持ちリベットの頭部を母材の穴に垂直に挿入します。
(母材にリベット径よりも0.1～0.2mm大きい下穴を開けて下さい)

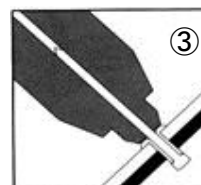

- ④ 挿入後リベッターを母材に押しつけながら、リベット軸が切断されるまでハンドルを締め付けて下さい。

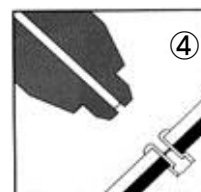

- ⑤ リベットサイズや母材の厚み次第で一度のハンドル操作でリベット軸が切断されないことがあります。
切断されるまでハンドル操作を行って下さい。
(適正なリベットを使用すると一度で切断できます。)

- ⑥ 切断後、ハンドルを閉じた状態から先端を上に向けて、ハンドルを十分開くと、切断された軸がボトルに入ります。



改造はしないでください。

- 本機の寿命を著しく損ねる場合があります。
- ご使用者が怪我をする場合があります。
- 作業行程に支障を来たす場合があります。

株式会社 エスコ

本社 / 〒550-0012 大阪市西区立売堀3-8-14
TEL (06) 6532-6226 FAX (06) 6541-0929

6. Sep.